


PVM ロックナット

SUS ステンレス

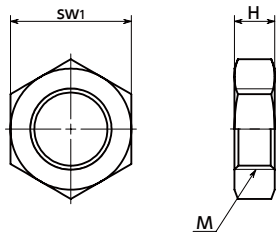

● 材質・仕上げ



PVM

本体

SUS303相当

- パワーストップ用のロックナット。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製です。

寸法


単位：mm

品番 	M(細目)		H	SW1	適用ねじサイズ*1		質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ			ねじの呼び	ピッチ	
PVM04-05-A	M4	0.5	2	6	M4	0.5	0.5
PVM05-05-A	M5	0.5	2	7	M5	0.5	0.5
PVM06-05-A	M6	0.5	2.5	8	M6	0.5	1
PVM08-10-A	M8	1	3	11	M8	1	1
PVM10-10-A	M10	1	4	13	M10	1	3
PVM12-10-A	M12	1	5	15	M12	1	4
PVM14-10-A	M14	1	6	17	M14	1	5
PVM14-15-A	M14	1.5	6	17	M14	1.5	6
PVM16-10-A	M16	1	6	19	M16	1	6
PVM16-15-A	M16	1.5	6	19	M16	1.5	8
PVM20-15-A	M20	1.5	8	24	M20	1.5	14
PVM22-15-A	M22	1.5	8	27	M22	1.5	18
PVM25-15-A	M25	1.5	10	30	M25	1.5	26
PVM27-30-A	M27	3	10	32	M27	3	31
PVM33-15-A	M33	1.5	12	41	M33	1.5	63
PVM36-15-A	M36	1.5	12	46	M36	1.5	83

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

● 使用例


通し穴への取り付けなど、ロックナットが複数必要な場合に。

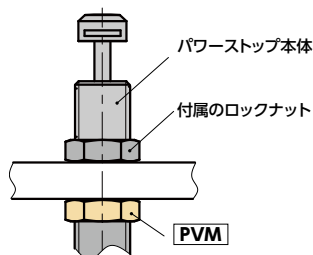

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PVM10-10-A



 クリーン洗浄・クリーン梱包

対応可・別料金