


**SUS** ステンレス

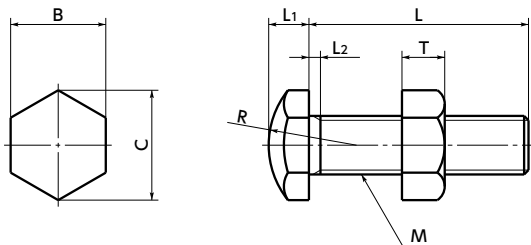


**SSB-B**

**SSBS-B**

● 使用例

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。

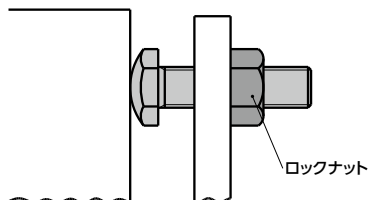

- 六角頭部が球面になっています。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。

● 材質・仕上げ

RoHS

	SSB-B スティール製	SSBS-B ステンレス製
ねじ部	S45C相当 球面部焼入れ (硬度45HRC以上)	SUS410 窒化処理 (硬度40HRC以上)
ロックナット	SS400 三価クロメート処理	SUS304

寸法

単位: mm

品番 スティール製	品番 ステンレス製	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	L2	T	R	L1	B	C(約)	質量(g)
<b>SSB-M3-B</b>		M3	0.5	1.5	2.4	6	2	5.5	6.4	1 - 2
<b>SSB-M4-B</b>		M4	0.7	2.1	3.2	8	2.8	7	8.1	2.3 - 5.2
<b>SSB-M5-B</b>		M5	0.8	2.4	4	8	3.5	8	9.2	3.7 - 9.7
<b>SSB-M6-B</b>	<b>SSBS-M6-B</b>	M6	1	3	5	10	4	10	11.5	7.2 - 15
<b>SSB-M8-B</b>	<b>SSBS-M8-B</b>	M8	1.25	3.7	6.5	12	5.5	13	15	15 - 40
<b>SSB-M10-B</b>		M10	1.5	4.5	8	16	7	17	19.6	38 - 63
<b>SSB-M12-B</b>		M12	1.75	5.2	10	20	8	19	21.9	54 - 99
<b>SSB-M16-B</b>		M16	2	6	13	25	10	24	27.7	108 - 155

ねじ長さ

SSB-B スティール製 SSBS-B ステンレス製

品番	L(mm)											
	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	
SSB-M3-B	●	●	●	●	●							
SSB-M4-B	●	●	●	●	●	●	●					
SSB-M5-B	●	●	●	●	●	●	●	●				
SSB-M6-B		●	●	●	●	●	●	●				
SSB-M8-B		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SSB-M10-B					●	●	●	●	●	●	●	
SSB-M12-B					●	●	●	●	●	●	●	
SSB-M16-B					●	●	●	●	●	●	●	
SSBS-M6-B					●		●	●				
SSBS-M8-B					●		●	●				

● 関連商品

ストップボルトの受け側用に耐摩耗性にすぐれたストップピン **SPM** があります。

→ P.xxxx



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SSB-M10-30-B**

商品記号 頭部球面タイプ

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx  
お問い合わせください

ねじ組み合わせ → P.xxxx  
対応不可

ねじカット → P.xxxx  
対応可・別料金

ゆるみ止め → P.xxxx  
対応可・別料金