


# SNSS-IG 六角穴付き斜め締め防止ねじ



かじり・焼きつき防止 簡単作業 SUS ステンレス

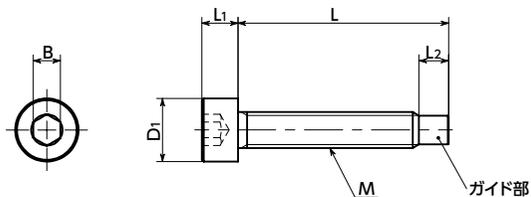

## ● 材質・仕上げ




	<b>SNSS-IG</b>
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-70

## ⚠ 使用上の注意

- 必ずガイド部を完全にめねじに差し込んでから、締めつけてください。差し込みが不十分な場合、かじりが発生する恐れがあります。
- ご使用前に、めねじ部の摩耗や切粉がないことを確認してください。
- ガイド部にめねじ山の残りが見られる場合がありますが、機能上問題はありません。



- ステンレス製のガイドつき六角穴付きボルト。
- 作業性が悪い場所でも、ねじ先端のガイドにより、めねじに対して垂直に挿入しやすい構造です。
- 斜め締めによるかじりや破断を防止します。

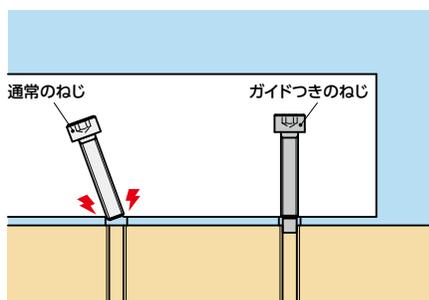

- 作業者の熟練度に依存せず、安定した締結作業が可能です。
- かじり発生リスクをより低減させる、特殊表面処理仕様にも対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。

## ● 用途

狭所・高所・暗所など、ねじの斜め締めが起りやすい場所に  
一般産業機械

単位：mm

品番 <span style="color:red">◀1</span>	M (並目)		L <span style="color:red">◀2</span>								D1	L1	B	L2	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ													
SNSS-M3-IG	M3	0.5	8	10	12	16	20	25			5.5	3	2.5	2.4	0.8 - 1.6
SNSS-M4-IG	M4	0.7		10	12	16	20	25	30		7	4	3	3.3	1.8 - 3.7
SNSS-M5-IG	M5	0.8			12	16	20	25	30		8.5	5	4	3.8	3 - 5.6
SNSS-M6-IG	M6	1				16	20	25	30	35	10	6	5	4.7	5.8 - 9.9
SNSS-M8-IG	M8	1.25					20	25	30	35	13	8	6	5.9	13 - 19

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNSS-M5-12-IG



<b>1</b> バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください	対応不可