


## SRFXS ヘキサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

SUS ステンレス いたづら防止

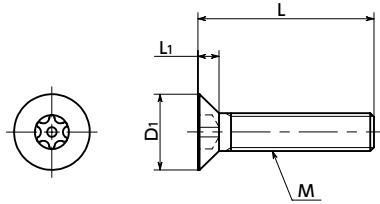

## ● 材質・仕上げ

SRFXS	
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50相当



- ヘキサロビュラ穴\*1の中央にピンのついた皿ボルト。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチ **SRX** もしくは、専用ビット **SRXB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

\*1: ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

## ● 用途

機器・装置の分解・いたづら防止  
屋外設備の盗難防止  
セキュリティー対策  
安全対策


品番	M(並目)		L	D1	L1	適用レンチタイプ	適用ビットタイプ		ヘキサロビュラ穴の番号 No.	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ					ビット	ドライバ			
SRFXS-M3	M3	0.5	6 8 10 12	6	1.75	SRX-10	SRXB-10	SRD-6.35	10	0.48 - 0.72	10
SRFXS-M4	M4	0.7	8 10 12 16 20	8	2.3	SRX-20	SRXB-20	SRD-6.35	20	1 - 1.9	10
SRFXS-M5	M5	0.8	8 10 12 16 20 25 30	10	2.8	SRX-25	SRXB-25	SRD-6.35	25	1.9 - 3.9	10
SRFXS-M6	M6	1	10 12 16 20 25 30	12	3.4	SRX-30	SRXB-30	SRD-6.35	30	3.3 - 7	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## ● SRX 専用レンチ


単位: mm

品番	L1	L2	質量(g)
SRX-10	60	20	3.7
SRX-20	67	23	8.2
SRX-25	70	25	11
SRX-30	81	28	20

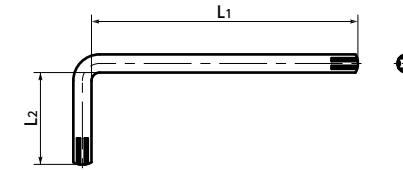

## ● SRXB 適用ビット


品番	質量(g)
SRXB-10	4.36
SRXB-20	4.57
SRXB-25	4.79
SRXB-30	5.50

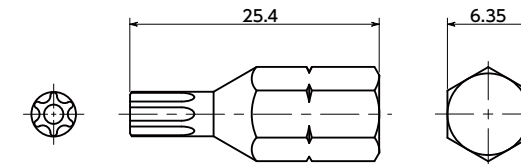

## ● SRD 専用マグネットドライバ

単位: mm

品番	L	B	質量(g)
SRD-6.35	210	6.35	98

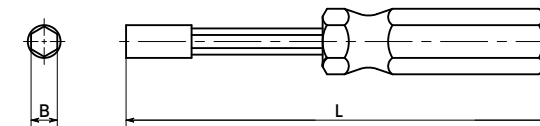

## ● 関連商品

皿ねじ用の座金 **SWAS-RW** があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRFXS-M5 - 16

1 バラ売り 対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包 対応可・別料金	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	脱落防止加工 対応不可
-------------------	--------------------------	------------------	------------------	----------------