


単位: mm



品番	パネル厚さ: t		質量 (g)
	min.	max.	
P1-30-101-11	1	1.8	60
P1-30-103-11	1.8	3.3	60
P1-30-105-11	3.3	4.8	60
P1-30-107-11	4.8	6.3	60

● 取り付け穴寸法

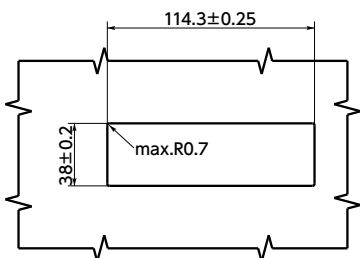

● 取り付け方法

- ① 取っ手の溝をパネルにはめ込んでください。 ② タッピンねじを締めつけてください。

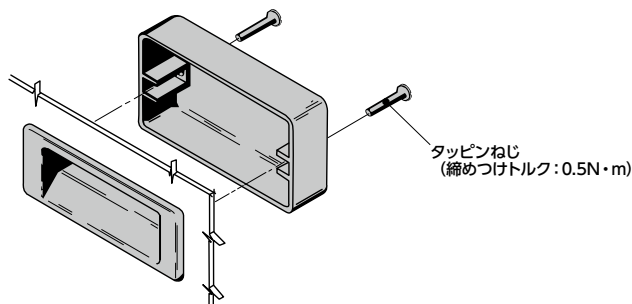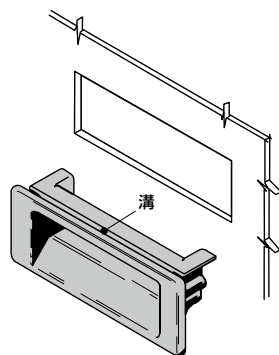

- 埋め込みタイプの取っ手です。
- 持ち上げ・引っぱりのいずれでも使用できます。
- 厚さ1mm - 6.3mmのパネルに適用。パネル厚さtに合わせてサイズを選択してください。
- 全商品に取り付け用のタッピンねじが付属しています。
- 強度

荷重の向き	許容最大荷重 (N)
持ち上げ・引っぱりの場合	1300
押し/スライドの場合	
	450

● 材質・仕上げ



P1	
本体	ABS
タッピンねじ	スチール 三価クロメート処理
使用可能温度	-50℃~60℃
UL規格	UL94-HB

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**P1-30-101-11**

