



P9-40-M4X おねじ

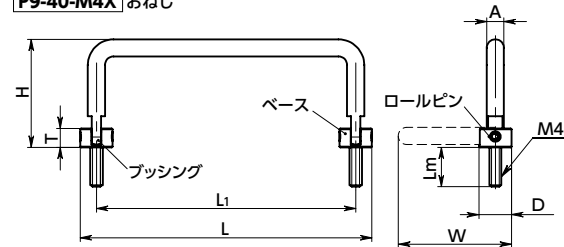

- 最大パネル厚さ : 8.4
- 取り付け穴 : $\phi 4.5 \pm 0.1$
- 取り付け穴ピッチ : $L_1 \pm 0.12$
- 取り付けナット最大締めつけトルク : 11.5N・m

P9-40-M4N めねじ

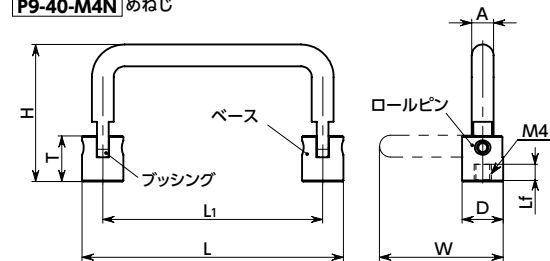

- 取り付けねじ長さ : パネル厚さ+5mm
- 取り付けねじ最大締めつけトルク : 0.5N・m

- 折りたたみ式の取っ手。使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
- 不用意に取っ手が起き上がったり倒れたりしないように、可動部に保持機能があります。

- タイプは2種類。

P9-*-***-M4X** — おねじ

P9-*-***-M4N** — めねじ

- 品番の末尾記号により、色が選択できます。

末尾記号 2	色
11	シルバー
15	黒

- おねじタイプは全商品に取りつけ用ナット・座金が付属しています。

- めねじタイプに取りつけ用ねじは付属していません。オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

●材質・仕上げ



	P9-40-M4X おねじ	P9-40-M4N めねじ
取っ手部	アルミニウム合金 アルマイト処理 (各色)	アルミニウム合金 アルマイト処理 (各色)
ベース	アルミニウム合金 アルマイト処理 (各色)	アルミニウム合金 アルマイト処理 (各色)
ロールピン	ステンレス鋼	ステンレス鋼
プッシング	ナイロン66	ナイロン66
ナット	ステンレス鋼	
座金 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	ステンレス鋼	SUSXM7



P9-M4X おねじ

単位: mm

品番 1	L ₁	H	A	D	W	T	L	L _m	許容荷重* ¹ (N)	質量 (g)
P9-064-40-M4X	64	40	6.4	12	42	7	76	14.6	400	18
P9-096-40-M4X	96	40	6.4	12	42	7	108	14.6	400	22
P9-128-40-M4X	128	40	6.4	12	42	7	140	14.6	400	24

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

P9-M4N めねじ

単位: mm

品番 1	L ₁	H	A	D	W	T	L	L _f	許容荷重* ¹ (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
P9-064-40-M4N	64	40	6.4	12	36	13.3	76	5.5	600	17	M4×8
P9-096-40-M4N	96	40	6.4	12	36	13.3	108	5.5	600	19	M4×8
P9-128-40-M4N	128	40	6.4	12	36	13.3	140	5.5	600	21	M4×8

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

P9-064-40-M4N - 11

1 **2**

P9-064-40-M4N - 11 - P

1 **2** ねじ付属サービス

ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。