



TCY おねじ

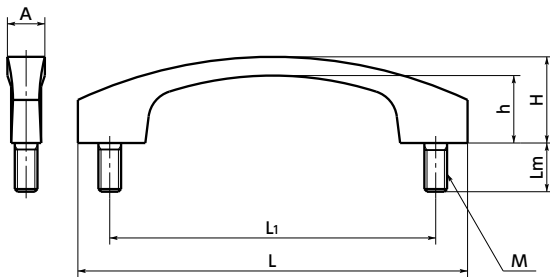

TC めねじ

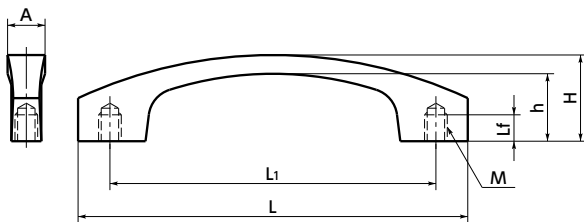

- 商品記号により、おねじとめねじを選択できます。

TCY ——— おねじ

TC ——— めねじ

- **TC** にはオプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

● 材質・仕上げ



	TCY	TC
本体	亜鉛ダイカスト クロムメッキ	亜鉛ダイカスト クロムメッキ
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)		SUSXM7

TCY おねじ

単位: mm

品番	L	A	H	h	L ₁	L _m	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)
TCY-122	122	11	28	24	102	13	M6	1000	85

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

TC めねじ

単位: mm

品番	L	A	H	h	L ₁	L _f	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
TC-104	104	10	23	18	87	8	M6	1000	50	M6×10
TC-122	122	11	28	24	102	10	M6	1000	80	M6×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

TC-104



TC-104-P



ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応不可