


TGY/TG ステンレス取っ手


SUS ステンレス



TGY おねじ

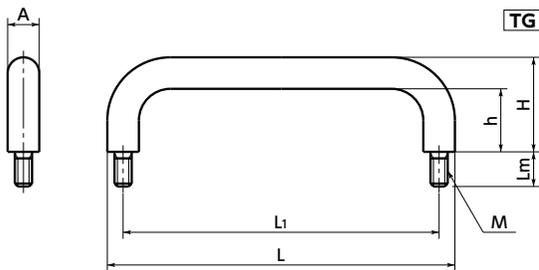

TG めねじ

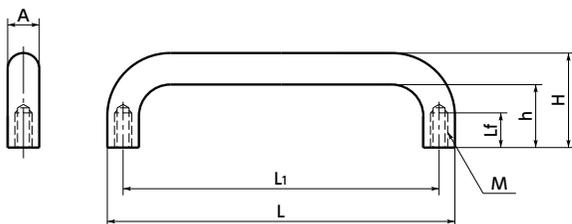

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

TG-24



TG-24-P



ねじ付属サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「P」を追加してください。

- ステンレス製の取っ手。
- 座金 **LY-N** (→ P.xxxx) と組み合わせて使用してください。
*座金は付属していません。
- 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
TGY —— おねじ
TG —— めねじ
- **TG** にはオプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

● 材質・仕上げ



	TGY / TG
本体	SUS303 パフ研磨
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

TGY おねじ

単位: mm

品番	L	A	L ₁	H	h	L _m	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	適用座金
TGY-86	86	6	80	30	24	10	M4	1000	30	LY-10
TGY-108	108	8	100	35	27	10	M5	1000	62	LY-12
TGY-110	110	10	100	30	20	11	M5	1000	89	LY-16A
TGY-128	128	8	120	40	32	10	M5	1000	74	LY-12
TGY-130	130	10	120	40	30	11	M6	1000	114	LY-16

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

TG めねじ

単位: mm

品番	L	A	L ₁	H	h	L _f	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	適用座金	ねじ付属サービス ねじサイズ
TG-24	24	4	20	22	18	7	M2.6	1000	4.5		M2.6×8
TG-46	46	6	40	22	16	7	M4	1000	14	LY-10-N	M4×8
TG-66	66	6	60	22	16	7	M4	1000	18.5	LY-10-N	M4×8
TG-86	86	6	80	30	24	10	M4	1000	26	LY-10-N	M4×12
TG-108	108	8	100	35	27	10	M5	1000	55.5	LY-12-N	M5×12
TG-110	110	10	100	30	20	11	M5	1000	82	LY-16-N	M5×12
TG-128	128	8	120	40	32	10	M5	1000	68	LY-12-N	M5×12
TG-130	130	10	120	40	30	11	M6	1000	104	LY-16-N	M6×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

🔪 レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金