


UBLF-BK

UBLF-AL

UBLF-SG

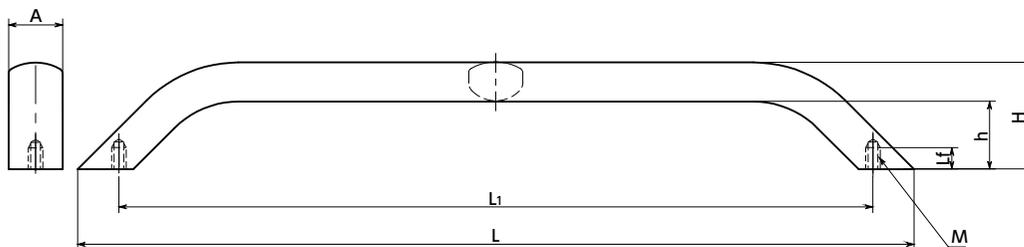

● 材質・仕上げ



	UBLF-AL	UBLF-BK / UBLF-SG
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理	アルミニウム合金 静電塗装 (各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

- 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
- 取り付け寸法 L_1 は、200mm~800mmのワイドバリエーション。
- 取っ手の幅 A は、28mm・36mmの2種類があります。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	表面処理
AL	アルマイト処理
BK	静電塗装 (黒)
SG	静電塗装 (シルバー)

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を2本付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

単位: mm

品番	A	L_1	H	h	L	L_f	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UBLF-28-200	28	200	63	45	240	10	M8	1000	280	M8×12
UBLF-28-250	28	250	63	45	290	10	M8	1000	327	M8×12
UBLF-28-300	28	300	63	45	340	10	M8	1000	382	M8×12
UBLF-28-400	28	400	63	45	440	10	M8	1000	488	M8×12
UBLF-36-300	36	300	71	45	355	14	M10	1000	723	M10×16
UBLF-36-400	36	400	71	45	455	14	M10	1000	923	M10×16
UBLF-36-500	36	500	71	45	555	14	M10	1000	1125	M10×16
UBLF-36-600	36	600	71	45	655	14	M10	1000	1331	M10×16
UBLF-36-800	36	800	71	45	855	14	M10	1000	1730	M10×16

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UBLF-28-250-BK

1

2

UBLF-28-250-BK-P

1

2

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

レーザ刻印
お問い合わせください