




UECMS おねじ

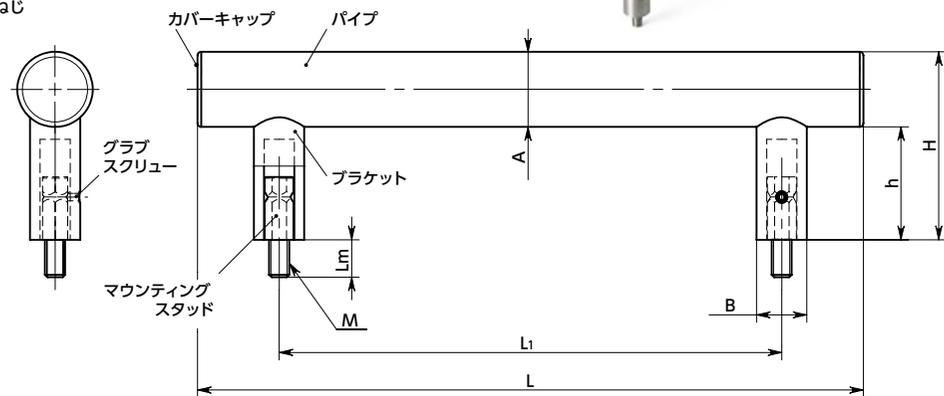

UECMS-E おねじ・ステンレスキャップ UECMS-K おねじ・プラスチックキャップ

品番	A	L ₁	B	H	h	L	L _m	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)
UECMS-30-200-M8	30	200	20	75	45	265	15	M8	1000	495 - 585
UECMS-30-250-M8	30	250	20	75	45	315	15	M8	1000	540 - 635
UECMS-30-300-M8	30	300	20	75	45	365	15	M8	1000	585 - 685
UECMS-30-400-M8	30	400	20	75	45	465	15	M8	1000	675 - 785
UECMS-30-500-M8	30	500	20	75	45	565	15	M8	1000	765 - 885
UECMS-30-600-M8	30	600	20	75	45	665	15	M8	1000	855 - 985

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

● UECMS の取り付け方法

① 機械・装置にマウンティングスタッドを取りつけてください。



② マウンティングスタッドに取っ手本体を取りつけ、グラブスクリューで固定してください。




- ステンレス製の中空取っ手。
- 耐蝕性にすぐれています。
- 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
 UECMS — おねじ
 UECFS — めねじ
- マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。
- UECMS には全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
- UECFS は M6・M8 のめねじが選択できます。
- キャップ材質は2種類。
 品番の末尾記号により選択できます。②
 末尾記号 **K** — プラスチックキャップ
 末尾記号 **E** — ステンレスキャップ
- UECFS にはオプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

● 材質・仕上げ

	UECMS-K おねじ	UECMS-E おねじ	UECFS-K めねじ	UECFS-E めねじ
パイプ	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
カバーキャップ	ナイロン6 (つや消し黒)	SUS304	ナイロン6 (つや消し黒)	SUS304
ブラケット	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
マウンティングスタッド	SUS304	SUS304		
グラブスクリュー	SUS304	SUS304		
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)			SUSXM7	SUSXM7

RoHS

UECFS めねじ

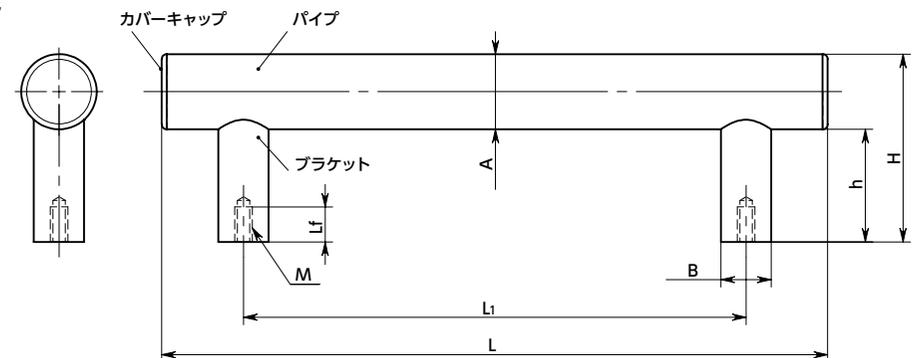


UECFS-E めねじ・ステンレスキャップ UECFS-K めねじ・プラスチックキャップ

品番	A	L ₁	B	H	h	L	L _f	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UECFS-30-200-M6	30	200	20	75	45	265	15	M6	1000	485 - 575	M6×16
UECFS-30-200-M8	30	200	20	75	45	265	15	M8	1000	475 - 565	M8×16
UECFS-30-250-M6	30	250	20	75	45	315	15	M6	1000	530 - 625	M6×16
UECFS-30-250-M8	30	250	20	75	45	315	15	M8	1000	520 - 615	M8×16
UECFS-30-300-M6	30	300	20	75	45	365	15	M6	1000	575 - 675	M6×16
UECFS-30-300-M8	30	300	20	75	45	365	15	M8	1000	565 - 665	M8×16
UECFS-30-400-M6	30	400	20	75	45	465	15	M6	1000	665 - 775	M6×16
UECFS-30-400-M8	30	400	20	75	45	465	15	M8	1000	655 - 765	M8×16
UECFS-30-500-M6	30	500	20	75	45	565	15	M6	1000	755 - 875	M6×16
UECFS-30-500-M8	30	500	20	75	45	565	15	M8	1000	745 - 865	M8×16
UECFS-30-600-M6	30	600	20	75	45	665	15	M6	1000	845 - 975	M6×16
UECFS-30-600-M8	30	600	20	75	45	665	15	M8	1000	835 - 965	M8×16

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- UECMS (おねじ) と UECFS (めねじ) を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。扉の厚さは5mm以下にしてください。

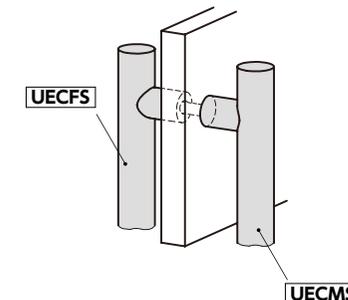

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UECFS-30-200-M6-E

① ②

UECFS-30-200-M6-E-P

① ② ねじ付属サービス

ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。