


UEF-AL

UEF-ES

UEF-BK

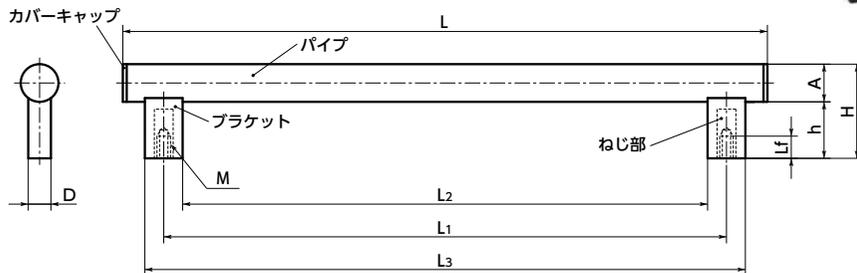

● 材質・仕上げ



	UEF-AL / UEF-ES	UEF-BK
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ	ナイロン6(各色)	ナイロン6(つや消し黒)
ブラケット	ガラス繊維強化ナイロン6 (各色)	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理	SUM22L 三価クロメート処理
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

● 取り付けねじは、M6・M8からお選びください。

● 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。

末尾記号	パイプ	ブラケット・カバーキャップ
AL	アルマイト処理(シルバー)	つや消し黒
ES	アルマイト処理(シルバー)	ライトグレー
BK	静電塗装(つや消し黒)	つや消し黒

● オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。


単位: mm

品番	A	L1	D	H	h	Lf	L	L3	L2	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UEF-30-M6-200	30	200	18	75	45	12	265	230	170	M6	500	213	M6×12
UEF-30-M6-250	30	250	18	75	45	12	315	280	220	M6	500	236	M6×12
UEF-30-M6-300	30	300	18	75	45	12	365	330	270	M6	500	250	M6×12
UEF-30-M6-350	30	350	18	75	45	12	415	380	320	M6	500	269	M6×12
UEF-30-M6-400	30	400	18	75	45	12	465	430	370	M6	500	296	M6×12
UEF-30-M6-500	30	500	18	75	45	12	565	530	470	M6	500	330	M6×12
UEF-30-M6-600	30	600	18	75	45	12	665	630	570	M6	500	355	M6×12
UEF-30-200	30	200	18	75	45	15	265	230	170	M8	500	200	M8×16
UEF-30-250	30	250	18	75	45	15	315	280	220	M8	500	220	M8×16
UEF-30-300	30	300	18	75	45	15	365	330	270	M8	500	240	M8×16
UEF-30-350	30	350	18	75	45	15	415	380	320	M8	500	260	M8×16
UEF-30-400	30	400	18	75	45	15	465	430	370	M8	500	280	M8×16
UEF-30-500	30	500	18	75	45	15	565	530	470	M8	500	320	M8×16
UEF-30-600	30	600	18	75	45	15	665	630	570	M8	500	360	M8×16


*1: 人の手で使用する許容荷重です。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

 UEF-30-200-ES



UEF-30-200-ES-P

 

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

🔪 レーザ刻印
お問い合わせください