


UFAFS ステンレスキャビネットチューブラー取っ手



SUS ステンレス

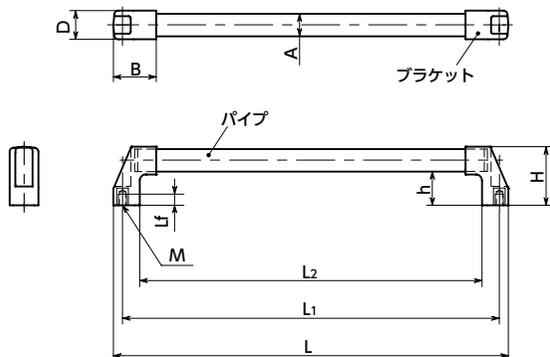

● 材質・仕上げ



| | UFAFS |
|---------------------|----------------------|
| パイプ | SUS304 |
| ブラケット | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ねじ部 | 真鍮 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) | SUSXM7 |

- 取り付け寸法L₁は、300mm～1000mmのワイドパリエーション。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を2本付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

単位: mm

| 品番 | A | L ₁ | D | B | H | h | L | L ₂ | L _f | M | 許容荷重*1 (N) | 質量 (g) | ねじ付属サービス ねじサイズ |
|---------------|----|----------------|----|----|----|----|------|----------------|----------------|-----|------------|--------|-------------------|
| UFAFS-30-300 | 30 | 300 | 38 | 57 | 78 | 45 | 324 | 254 | 17 | M10 | 500 | 440 | M10×16 |
| UFAFS-30-350 | 30 | 350 | 38 | 57 | 78 | 45 | 374 | 304 | 17 | M10 | 500 | 483 | M10×16 |
| UFAFS-30-400 | 30 | 400 | 38 | 57 | 78 | 45 | 424 | 354 | 17 | M10 | 500 | 528 | M10×16 |
| UFAFS-30-500 | 30 | 500 | 38 | 57 | 78 | 45 | 524 | 454 | 17 | M10 | 500 | 650 | M10×16 |
| UFAFS-30-600 | 30 | 600 | 38 | 57 | 78 | 45 | 624 | 554 | 17 | M10 | 500 | 700 | M10×16 |
| UFAFS-30-700 | 30 | 700 | 38 | 57 | 78 | 45 | 724 | 654 | 17 | M10 | 500 | 832 | M10×16 |
| UFAFS-30-1000 | 30 | 1000 | 38 | 57 | 78 | 45 | 1024 | 954 | 17 | M10 | 500 | 969 | M10×16 |

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UFAFS-30-300



UFAFS-30-300-P



ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

レーザ刻印

お問い合わせください