


1mm指定可能

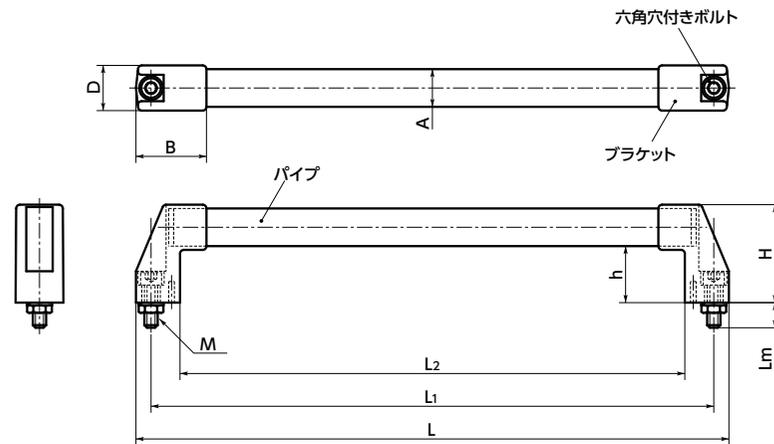

**標準品 寸法**

品番	A <span style="color:red">1</span>	L1 <span style="color:red">2</span>	D	B	H	h	L	L2	Lm	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)
UFC-20-180	20	180	28	48	58	35	200	142	15.5	M8	500	157
UFC-20-200	20	200	28	48	58	35	220	162	15.5	M8	500	163
UFC-20-250	20	250	28	48	58	35	270	212	15.5	M8	500	178
UFC-20-300	20	300	28	48	58	35	320	262	15.5	M8	500	193
UFC-20-350	20	350	28	48	58	35	370	312	15.5	M8	500	208
UFC-20-400	20	400	28	48	58	35	420	362	15.5	M8	500	223
UFC-30-300	30	300	38	57	78	45	324	254	20.5	M10	500	295
UFC-30-350	30	350	38	57	78	45	374	304	20.5	M10	500	310
UFC-30-400	30	400	38	57	78	45	424	354	20.5	M10	500	330
UFC-30-500	30	500	38	57	78	45	524	454	20.5	M10	500	365
UFC-30-600	30	600	38	57	78	45	624	554	20.5	M10	500	400
UFC-30-700	30	700	38	57	78	45	724	654	20.5	M10	500	435
UFC-30-1000	30	1000	38	57	78	45	1024	954	20.5	M10	500	540

\*1: 人の手で使用する許容荷重です。

● 材質・仕上げ 3

RoHS

	UFC-AL	UFC-BK
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
ブラケット	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)
六角穴付きボルト*1	SUS304	SUS304
ナット*1	SUS304	SUS304
座金*1	SUS304	SUS304

\*1: 六角穴付きボルト・ナット・座金の材質を変更しました。

- 取り付け寸法L1は、180mm - 1000mmのワイドバリエーション。
- パイプ径は、20mm・30mmの2種類があります。
- 前面取り付けタイプ。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 全サイズに取り付け用の六角穴付きボルト(A=20:M8×25、A=30:M10×35)・ナット・座金が付属しています。
- 1mm単位で取り付け寸法L1を指定できます。**標準品**にご希望のサイズがない場合は、**1mm指定**をご利用ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**UFC-20-200-BK** 標準品



**UFC-30-611-AL** 1mm指定



標準品は 2 を表のL1から選択してください。

**1mm指定**は 4 を表のL1から1mm単位で指定してください。

**1mm指定**

1mm指定 品番	指定範囲L1±1 (mm) <span style="color:red">4</span>							
	181-200	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-650	651-950
UFC-20-***-AL	●	●	●	●				
UFC-30-***-AL				●	●	●	●	●

● **UFC-AL** (アルマイト処理)のみ1mm指定に対応しています。**UFC-BK** (静電塗装)についてはコンタクトセンターへお問い合わせください。

● L1以外の寸法・許容荷重は **標準品** を参照してください。

● **取り付け寸法L1の変更方法**

- ご購入後に取り付け寸法L1を次の方法で変更することもできます。
- ①パイプからブラケットを取りはずします。手で簡単に取りはずすことができます。
- ②パイプをご希望の長さに切断します。  
パイプの長さはL1-31mmとしてください。
- ③パイプをブラケットに取りつけて完了です。

