


UHFS-A4 ステンレス取っ手 - 座金つき



SUS ステンレス

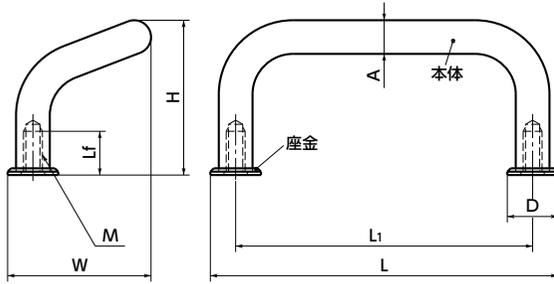

● 材質・仕上げ



	UHFS-A4
本体	SUS316L ショットブラスト
座金	SUS316L
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUS316L

- オフセットタイプ。
- 握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
- 全商品に座金が付属しています。
- SUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位: mm

品番	A	L ₁	D	H	L	L _f	M	W	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UHFS-10-88-A4	10	88	15	47	103	13	M5	42.5	1000	119	M5×12
UHFS-10-100-A4	10	100	15	47	115	13	M5	42.5	1000	123	M5×12
UHFS-10-120-A4	10	120	15	47	135	13	M5	42.5	1000	131	M5×12
UHFS-10-180-A4	10	180	15	47	195	13	M5	42.5	1000	176	M5×12
UHFS-10-200-A4	10	200	15	47	215	13	M5	42.5	1000	189	M5×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UHFS-10-88-A4



UHFS-10-88-A4 - P

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包

お問い合わせください

レーザ刻印

対応可・別料金