


SUS ステンレス

**UIFS** めねじ

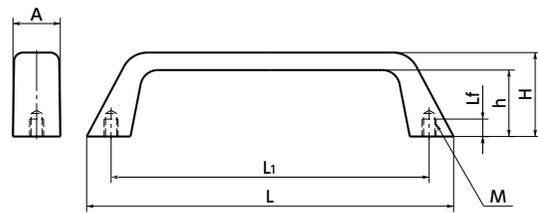

- 形状は2種類。

**UIFS** ————— めねじ  
**UIC UICS** ————— 前面取り付け

- **UIC** は品番の末尾記号により表面処理が選択できます。

末尾記号	表面処理
<b>BL</b>	パレル研磨
<b>BK</b>	静電塗装(つや消し黒)
<b>SG</b>	静電塗装(つや消しシルバー)


- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- 前面取り付けタイプは、つぎの六角穴付きボルトを使用して取り付けてください。

**UIC-22 UICS-22** ————— ねじ径：M6

**UIC-27** ————— ねじ径：M8

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

**UIC UICS** 前面取り付け

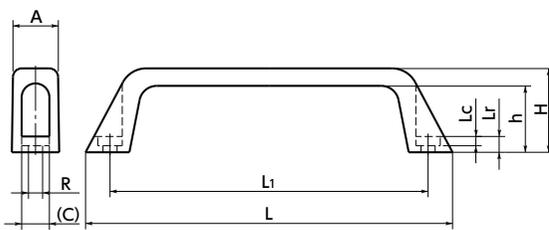

**UIFS** めねじ・ステンレス製

単位：mm

品番	A	L1	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
<b>UIFS-22-120</b>	22.5	120	42.5	34.5	147	10	M6	1000	260	M6×12

\*1： 人の手で使用する許容荷重です。

**UIC-BL** 前面取り付け・アルミニウム製・パレル研磨 **UIC-BK** 前面取り付け・アルミニウム製・静電塗装(つや消し黒) **UIC-SG** 前面取り付け・アルミニウム製・静電塗装(つや消しシルバー)

単位：mm

品番	A	L1	C	H	h	L	Lc	Lr	R	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
<b>UIC-22-120-BL</b>	22.5	120	11	42.5	34.5	147	6.5	13	6.4	1000	82	M6×16
<b>UIC-22-120-BK</b>	22.5	120	11	42.5	34.5	147	6.5	13	6.4	1000	82	M6×16
<b>UIC-22-120-SG</b>	22.5	120	11	42.5	34.5	147	6.5	13	6.4	1000	82	M6×16
<b>UIC-27-180-BL</b>	27	180	13.5	47.5	37.5	214	8.5	16	8.4	1000	172	M8×16
<b>UIC-27-180-BK</b>	27	180	13.5	47.5	37.5	214	8.5	16	8.4	1000	172	M8×16
<b>UIC-27-180-SG</b>	27	180	13.5	47.5	37.5	214	8.5	16	8.4	1000	172	M8×16

\*1： 人の手で使用する許容荷重です。



- 材質・仕上げ

	<b>UIFS</b> めねじ	<b>UIC-BL</b> 前面取り付け	<b>UIC-BK</b> 前面取り付け	<b>UIC-SG</b> 前面取り付け	<b>UICS</b> 前面取り付け
本体	SCS13 (SUS304相当) ショットブラスト	アルミニウム合金 パレル研磨	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消しシルバー)	SCS13 (SUS304相当) ショットブラスト
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

RoHS

**UICS** 前面取り付け・ステンレス製

単位：mm

品番	A	L1	C	H	h	L	Lc	Lr	R	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
<b>UICS-22-120</b>	22.5	120	11	43	35	147	6.5	13	6.4	1000	230	M6×16

\*1： 人の手で使用する許容荷重です。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包  
お問い合わせください

🔪 レーザ刻印  
対応可・別料金

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**UIC-22-120-BK**

👉

**UIC-22-120-BK - P**

👉

ねじ付属  
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。