



**UKF-A** 両持ち

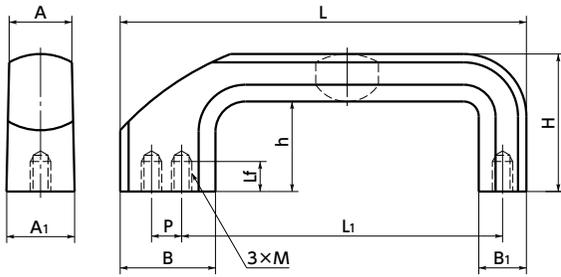

**UKF-B** 片持ち

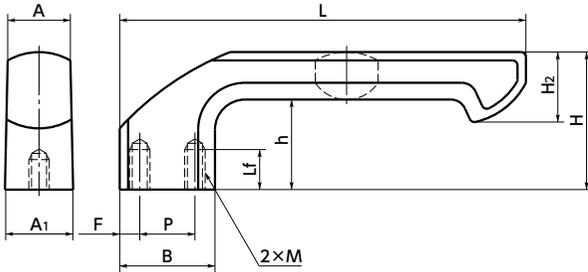

**UKF-SG-B**

**UKF-BK-B**

**UKF-BK-A**



- 2種類の形状があります。

**UKF-A** —— 両持ち

**UKF-B** —— 片持ち

- 傷が付きにくいつや消しタイプの静电塗装。

- カラーバリエーションは2色。品番記号により選択できます。

記号	色
<b>BK</b>	つや消し黒
<b>SG</b>	つや消しシルバー

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**UKF-25-162-BK-A**



**UKF-25-162-BK-A-P**



ねじ付属サービス

ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は商品品番の末尾に **-P** を追加してください。

- 材質・仕上げ



	UKF
本体	アルミニウム合金 静电塗装 (各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

**UKF-A** 両持ち

単位: mm

品番	A	A1	L	B1	B	H	h	L1	P	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
<b>UKF-25-162-BK-A</b>	25	28	162	19	38	55	36	128	12	12	M8	1000	245	M8×12
<b>UKF-25-162-SG-A</b>	25	28	162	19	38	55	36	128	12	12	M8	1000	245	M8×12

\*1: 人の手で使用する許容荷重です。

**UKF-B** 片持ち

単位: mm

品番	A	A1	L	H2	B	H	h	P	F	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
<b>UKF-25-162-BK-B</b>	25	28	162	28	38	57	38	22	8	16	M8	1000	230	M8×16
<b>UKF-25-162-SG-B</b>	25	28	162	28	38	57	38	22	8	16	M8	1000	230	M8×16

\*1: 人の手で使用する許容荷重です。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

🔪 レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金