


- 付属のナット・座金を使用してパネル等に取りつける場合、パネルの厚さは6mm以下にしてください。
- 本体にはキリ穴が加工されています。

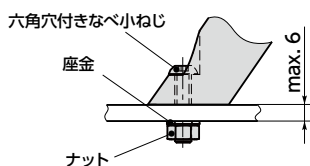

● 材質・仕上げ

	ULC-AL	ULC-BL	ULC-BK / ULC-SG
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理	アルミニウム合金 パレル研磨	アルミニウム合金 静電塗装 (各色)
六角穴付きなべ小ねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
ナット	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
座金	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理

単位: mm

品番	A	L <sub>1</sub>	a	D	W <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	H	h	L	L <sub>m</sub>	L <sub>r</sub>	M	W	許容荷重*1 (N)	質量 (g)
ULC-26-128	26	128	17	32	34	13	54	34	145	14	11	M6	57	1000	209
ULC-26-160	26	160	17	32	34	13	54	34	177	14	11	M6	57	1000	250

\*1: 人の手で使用する許容荷重です。



- 前面から取りつけるオフセットタイプの取っ手。
- 本体断面は握りやすい楕円形状です。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×25)・ナット・座金が付属しています。
- 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	表面処理
AL	アルマイト処理
BL	パレル研磨
BK	静電塗装 (つや消し黒)
SG	静電塗装 (つや消しシルバー)



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

ULC-26-128-AL



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx  
お問い合わせください

レーザー刻印 → P.xxxx  
対応可・別料金