


**ULE-A**



**ULE-B**

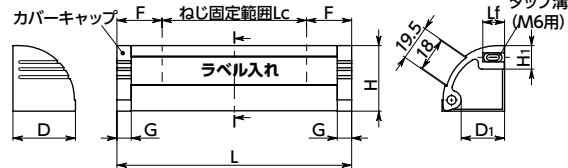

- スタイリッシュなデザインの取っ手。
- 引き出し用の取っ手に適しています。
- M6用のタップ溝を全長にわたって加工しています。ねじ固定範囲Lcのどの位置からでもねじを取りつけられるため、取り付け寸法を自由に選ぶことができます。



- 標準タイプとラベル取り付けタイプがあります。  
**ULE-A** —— 標準タイプ  
**ULE-B** —— ラベル取り付けタイプ
- ラベルのテンプレートをご用意しています。NBKウェブサイトからダウンロードしてください。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

● 材質・仕上げ

	ULE-AL アルマイト処理	ULE-BK 静電塗装
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理	アルミニウム合金 静電塗装 (つや消し黒)
カバーキャップ	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7



**ULE-A** 標準タイプ

単位: mm

品番	L	G	D	D1	F	H	H1	Lc	Lf	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
ULE-110-A	110	8	34	24	22	36	13	66	12	1000	92	M6×12
ULE-130-A	130	8	34	24	22	36	13	86	12	1000	106	M6×12
ULE-150-A	150	8	34	24	22	36	13	106	12	1000	120	M6×12
ULE-200-A	200	8	34	24	22	36	13	156	12	1000	155	M6×12
ULE-250-A	250	8	34	24	22	36	13	206	12	1000	190	M6×12
ULE-300-A	300	8	34	24	22	36	13	256	12	1000	225	M6×12
ULE-400-A	400	8	34	24	22	36	13	356	12	1000	295	M6×12
ULE-500-A	500	8	34	24	22	36	13	456	12	1000	365	M6×12

\*1: 人の手で使用する許容荷重です。

**ULE-B** ラベル取り付けタイプ

 
単位: mm

品番	L	G	D	D1	F	H	H1	Lc	Lf	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
ULE-110-B	110	8	34	24	22	36	13	66	12	1000	87	M6×12
ULE-130-B	130	8	34	24	22	36	13	86	12	1000	101	M6×12
ULE-150-B	150	8	34	24	22	36	13	106	12	1000	115	M6×12
ULE-200-B	200	8	34	24	22	36	13	156	12	1000	150	M6×12
ULE-250-B	250	8	34	24	22	36	13	206	12	1000	185	M6×12
ULE-300-B	300	8	34	24	22	36	13	256	12	1000	220	M6×12
ULE-400-B	400	8	34	24	22	36	13	356	12	1000	290	M6×12
ULE-500-B	500	8	34	24	22	36	13	456	12	1000	360	M6×12


\*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**ULE-110-B-BK**



**ULE-110-B-BK-P**

 

ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。