



UMP-6 | UMP-8 | UMP-10

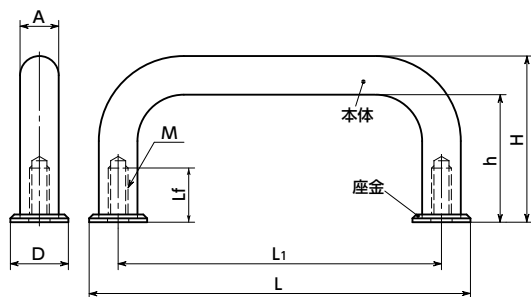

UMP-12 | UMP-16

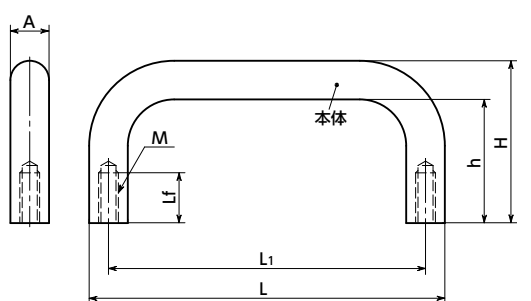

- 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています(UMP-12 | UMP-16を除く)。安定性にすぐれ、取り付け部を美しく装飾できます。
- 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。

末尾記号	表面処理
CR	クロムメッキ
BK	静電塗装(黒)
なし	四三酸化鉄皮膜(黒)

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

● 材質・仕上げ

	UMP-CR	UMP-BK	UMP
本体	スチール クロムメッキ	スチール 静電塗装(黒)	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)
座金*1	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7



*1: UMP-12 | UMP-16には座金は付属していません。

単位: mm

品番	A	L1	D	H	h	L	Lf min.	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UMP-6-32	6	32	9	26	20	41	7	M3	1000	16	M3×10
UMP-6-45	6	45	9	26	20	54	7	M3	1000	19	M3×10
UMP-6-55	6	55	9	26	20	64	7	M3	1000	21	M3×10
UMP-6-64	6	64	9	26	20	73	7	M3	1000	24	M3×10
UMP-6-88	6	88	9	26	20	97	7	M3	1000	29	M3×10
UMP-8-55	8	55	12	35	27	67	9	M4	1000	40	M4×10
UMP-8-64	8	64	12	35	27	76	9	M4	1000	43	M4×10
UMP-8-88	8	88	12	35	27	100	9	M4	1000	54	M4×10
UMP-8-96	8	96	12	35	27	108	9	M4	1000	57	M4×10
UMP-8-100	8	100	12	35	27	112	9	M4	1000	59	M4×10
UMP-8-120	8	120	12	35	27	132	9	M4	1000	66	M4×10
UMP-8-128	8	128	12	35	27	140	9	M4	1000	70	M4×10
UMP-10-88	10	88	15	43	33	103	13	M5	1000	91	M5×12
UMP-10-100	10	100	15	43	33	115	13	M5	1000	98	M5×12
UMP-10-120	10	120	15	43	33	135	13	M5	1000	109	M5×12
UMP-10-180	10	180	15	43	33	195	13	M5	1000	146	M5×12
UMP-10-200	10	200	15	43	33	215	13	M5	1000	161	M5×12
UMP-10-235	10	235	15	43	33	250	13	M5	1000	183	M5×12
UMP-12-125	12	125	-	51	39	137	12	M6	1000	188	M6×12
UMP-12-160	12	160	-	51	39	172	12	M6	1000	200	M6×12
UMP-12-200	12	200	-	51	39	212	12	M6	1000	231	M6×12
UMP-12-250	12	250	-	51	39	262	12	M6	1000	280	M6×12
UMP-16-160	16	160	-	59	43	176	12	M6	1000	371	M6×12
UMP-16-200	16	200	-	59	43	216	12	M6	1000	430	M6×12
UMP-16-250	16	250	-	59	43	266	12	M6	1000	503	M6×12
UMP-16-300	16	300	-	59	43	316	12	M6	1000	587	M6×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

レーザ刻印

対応不可

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UMP-6-32-BK

1

2

UMP-6-32-BK-P

1

2

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に[P]を追加してください。