


UNF-W/UNFS-W/UNFA-W U取っ手 - 座金つき

SUS ステンレス

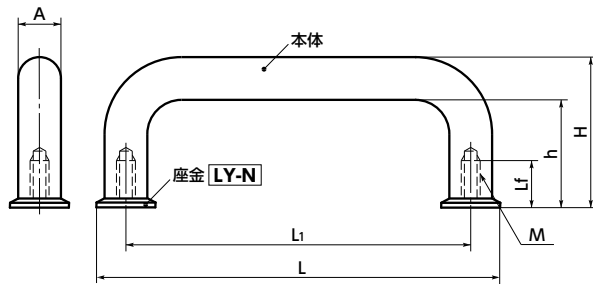

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

- 座金 **LY-N** (→ P.xxxx) つきタイプ。安定性にすぐれ、取り付け部を美しく装飾します。
- 商品記号により、タイプおよび本体の材質・表面処理が選択できます。

商品記号	タイプ	材質・表面処理
UNF-CR-W	標準タイプ H=38.5	スチール製 クロムメッキ
UNFS-W	標準タイプ H=38.5	ステンレス製 パレル研磨
UNFA-BF-W	標準タイプ H=38.5	アルミニウム製 バフ研磨
UNFA-BK-W	標準タイプ H=38.5	アルミニウム製 静電塗装
UNF-H-CR-W	ハイポジションタイプ H=46.5	スチール製 クロムメッキ
UNFS-H-W	ハイポジションタイプ H=46.5	ステンレス製 パレル研磨
UNF-SH-CR-W	SEMI規格準拠タイプ H=61.5	スチール製 クロムメッキ
UNFS-SH-W	SEMI規格準拠タイプ H=61.5	ステンレス製 パレル研磨

UNF-CR-W 標準タイプ・スチール製 UNFS-W 標準タイプ・ステンレス製

品番	品番	L1	A	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UNF-80-CR-W	UNFS-80-W	80	10	38.5	28.5	96	11.5	M5	1000	82	M5×12
UNF-100-CR-W	UNFS-100-W	100	10	38.5	28.5	116	11.5	M5	1000	94	M5×12
UNF-110-CR-W	UNFS-110-W	110	10	38.5	28.5	126	11.5	M5	1000	101	M5×12
UNF-120-CR-W	UNFS-120-W	120	10	38.5	28.5	136	11.5	M5	1000	107	M5×12
UNF-125-CR-W	UNFS-125-W	125	10	38.5	28.5	141	11.5	M5	1000	109	M5×12
UNF-160-CR-W	UNFS-160-W	160	10	38.5	28.5	176	11.5	M5	1000	131	M5×12
UNF-200-CR-W	UNFS-200-W	200	10	38.5	28.5	216	11.5	M5	1000	156	M5×12
UNF-250-CR-W	UNFS-250-W	250	10	38.5	28.5	266	11.5	M5	1000	186	M5×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

UNFA-BF-W 標準タイプ・アルミニウム製: バフ研磨 UNFA-BK-W 標準タイプ・アルミニウム製: 静電塗装

品番	L1	A	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UNFA-80-BF-W	80	10	38.5	28.5	96	11.5	M5	1000	33	M5×12
UNFA-100-BF-W	100	10	38.5	28.5	116	11.5	M5	1000	37	M5×12
UNFA-110-BF-W	110	10	38.5	28.5	126	11.5	M5	1000	39	M5×12
UNFA-120-BF-W	120	10	38.5	28.5	136	11.5	M5	1000	41	M5×12
UNFA-125-BF-W	125	10	38.5	28.5	141	11.5	M5	1000	42	M5×12
UNFA-160-BF-W	160	10	38.5	28.5	176	11.5	M5	1000	50	M5×12
UNFA-80-BK-W	80	10	38.5	28.5	96	11.5	M5	1000	33	M5×12
UNFA-100-BK-W	100	10	38.5	28.5	116	11.5	M5	1000	37	M5×12
UNFA-110-BK-W	110	10	38.5	28.5	126	11.5	M5	1000	39	M5×12
UNFA-120-BK-W	120	10	38.5	28.5	136	11.5	M5	1000	41	M5×12
UNFA-125-BK-W	125	10	38.5	28.5	141	11.5	M5	1000	42	M5×12
UNFA-160-BK-W	160	10	38.5	28.5	176	11.5	M5	1000	50	M5×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください ステンレス製・アルミニウム製のみ対応可・別料金



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UNF-200SH-CR-W

ねじ付属サービス

UNF-200SH-CR-W-P

ねじ付属サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

- 材質・仕上げ

	UNF-CR-W / UNF-H-CR-W / UNF-SH-CR-W	UNFS-W / UNFS-H-W / UNFS-SH-W	UNFA-BF-W	UNFA-BK-W
本体	SS330 クロムメッキ	SUS304 パレル研磨	アルミニウム合金 バフ研磨	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
座金	SUS303 パレル研磨	SUS303 パレル研磨	SUS303 パレル研磨	SUS303 パレル研磨
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

UNF-H-CR-W ハイポジションタイプ・スチール製 UNFS-H-W ハイポジションタイプ・ステンレス製

品番	品番	L1	A	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UNF-80H-CR-W	UNFS-80H-W	80	10	46.5	36.5	96	11.5	M5	1000	92	M5×12
UNF-100H-CR-W	UNFS-100H-W	100	10	46.5	36.5	116	11.5	M5	1000	104	M5×12
UNF-110H-CR-W	UNFS-110H-W	110	10	46.5	36.5	126	11.5	M5	1000	111	M5×12
UNF-120H-CR-W	UNFS-120H-W	120	10	46.5	36.5	136	11.5	M5	1000	117	M5×12
UNF-125H-CR-W	UNFS-125H-W	125	10	46.5	36.5	141	11.5	M5	1000	119	M5×12
UNF-160H-CR-W	UNFS-160H-W	160	10	46.5	36.5	176	11.5	M5	1000	141	M5×12
UNF-200H-CR-W	UNFS-200H-W	200	10	46.5	36.5	216	11.5	M5	1000	166	M5×12
UNF-250H-CR-W	UNFS-250H-W	250	10	46.5	36.5	266	11.5	M5	1000	196	M5×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

UNF-SH-CR-W SEMI規格準拠タイプ・スチール製 UNFS-SH-W SEMI規格準拠タイプ・ステンレス製

品番	品番	L1	A	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UNF-80SH-CR-W	UNFS-80SH-W	80	10	61.5	51.5	96	11.5	M5	1000	111	M5×12
UNF-100SH-CR-W	UNFS-100SH-W	100	10	61.5	51.5	116	11.5	M5	1000	123	M5×12
UNF-110SH-CR-W	UNFS-110SH-W	110	10	61.5	51.5	126	11.5	M5	1000	129	M5×12
UNF-120SH-CR-W	UNFS-120SH-W	120	10	61.5	51.5	136	11.5	M5	1000	135	M5×12
UNF-125SH-CR-W	UNFS-125SH-W	125	10	61.5	51.5	141	11.5	M5	1000	138	M5×12
UNF-160SH-CR-W	UNFS-160SH-W	160	10	61.5	51.5	176	11.5	M5	1000	159	M5×12
UNF-200SH-CR-W	UNFS-200SH-W	200	10	61.5	51.5	216	11.5	M5	1000	184	M5×12
UNF-250SH-CR-W	UNFS-250SH-W	250	10	61.5	51.5	266	11.5	M5	1000	214	M5×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。