


UNF/UNFS/UNFA U取っ手

SUS ステンレス

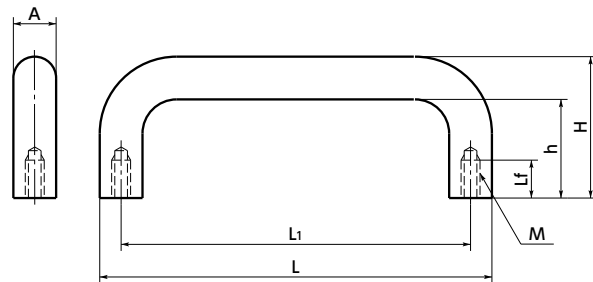

● 商品記号により、タイプ・材質・表面処理が選択できます。

商品記号	タイプ	材質・表面処理
UNF-CR	標準タイプ H=37	スチール製 クロムメッキ
UNFS	標準タイプ H=37	ステンレス製 バレル研磨
UNFA-BF	標準タイプ H=37	アルミニウム製 パフ研磨
UNFA-BK	標準タイプ H=37	アルミニウム製 静電塗装
UNF-H-CR	ハイポジションタイプ H=45	スチール製 クロムメッキ
UNFS-H	ハイポジションタイプ H=45	ステンレス製 バレル研磨
UNF-SH-CR	SEMI規格準拠タイプ H=60	スチール製 クロムメッキ
UNFS-SH	SEMI規格準拠タイプ H=60	ステンレス製 バレル研磨

● オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UNF-200SH-CR



UNF-200SH-CR-P



ねじ付属サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に[P]を追加してください。



● 材質・仕上げ

	UNF-CR / UNF-H-CR / UNF-SH-CR	UNFS / UNFS-H / UNFS-SH	UNFA-BF	UNFA-BK
本体	S5330 クロムメッキ	SUS304 バレル研磨	アルミニウム合金 パフ研磨	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

UNF-CR 標準タイプ・スチール製 UNFS 標準タイプ・ステンレス製

単位: mm

品番 スチール製	品番 ステンレス製	L1	A	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UNF-80-CR	UNFS-80	80	10	37	27	90	10	M5	1000	76	M5×12
UNF-100-CR	UNFS-100	100	10	37	27	110	10	M5	1000	88	M5×12
UNF-110-CR	UNFS-110	110	10	37	27	120	10	M5	1000	95	M5×12
UNF-120-CR	UNFS-120	120	10	37	27	130	10	M5	1000	101	M5×12
UNF-125-CR	UNFS-125	125	10	37	27	135	10	M5	1000	103	M5×12
UNF-160-CR	UNFS-160	160	10	37	27	170	10	M5	1000	125	M5×12
UNF-200-CR	UNFS-200	200	10	37	27	210	10	M5	1000	150	M5×12
UNF-250-CR	UNFS-250	250	10	37	27	260	10	M5	1000	180	M5×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

UNFA-BF 標準タイプ・アルミニウム製:パフ研磨 UNFA-BK 標準タイプ・アルミニウム製:静電塗装

単位: mm

品番	L1	A	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UNFA-80-BF	80	10	37	27	90	10	M5	1000	27	M5×12
UNFA-100-BF	100	10	37	27	110	10	M5	1000	31	M5×12
UNFA-110-BF	110	10	37	27	120	10	M5	1000	33	M5×12
UNFA-120-BF	120	10	37	27	130	10	M5	1000	35	M5×12
UNFA-125-BF	125	10	37	27	135	10	M5	1000	36	M5×12
UNFA-160-BF	160	10	37	27	170	10	M5	1000	44	M5×12
UNFA-80-BK	80	10	37	27	90	10	M5	1000	27	M5×12
UNFA-100-BK	100	10	37	27	110	10	M5	1000	31	M5×12
UNFA-110-BK	110	10	37	27	120	10	M5	1000	33	M5×12
UNFA-120-BK	120	10	37	27	130	10	M5	1000	35	M5×12
UNFA-125-BK	125	10	37	27	135	10	M5	1000	36	M5×12
UNFA-160-BK	160	10	37	27	170	10	M5	1000	44	M5×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

UNF-H-CR ハイポジションタイプ・スチール製 UNFS-H ハイポジションタイプ・ステンレス製

単位: mm

品番 スチール製	品番 ステンレス製	L1	A	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UNF-80H-CR	UNFS-80H	80	10	45	35	90	10	M5	1000	86	M5×12
UNF-100H-CR	UNFS-100H	100	10	45	35	110	10	M5	1000	98	M5×12
UNF-110H-CR	UNFS-110H	110	10	45	35	120	10	M5	1000	105	M5×12
UNF-120H-CR	UNFS-120H	120	10	45	35	130	10	M5	1000	111	M5×12
UNF-125H-CR	UNFS-125H	125	10	45	35	135	10	M5	1000	113	M5×12
UNF-160H-CR	UNFS-160H	160	10	45	35	170	10	M5	1000	135	M5×12
UNF-200H-CR	UNFS-200H	200	10	45	35	210	10	M5	1000	160	M5×12
UNF-250H-CR	UNFS-250H	250	10	45	35	260	10	M5	1000	190	M5×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

UNF-SH-CR SEMI規格準拠タイプ・スチール製 UNFS-SH SEMI規格準拠タイプ・ステンレス製

単位: mm

品番 スチール製	品番 ステンレス製	L1	A	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UNF-80SH-CR	UNFS-80SH	80	10	60	50	90	10	M5	1000	105	M5×12
UNF-100SH-CR	UNFS-100SH	100	10	60	50	110	10	M5	1000	117	M5×12
UNF-110SH-CR	UNFS-110SH	110	10	60	50	120	10	M5	1000	123	M5×12
UNF-120SH-CR	UNFS-120SH	120	10	60	50	130	10	M5	1000	129	M5×12
UNF-125SH-CR	UNFS-125SH	125	10	60	50	135	10	M5	1000	132	M5×12
UNF-160SH-CR	UNFS-160SH	160	10	60	50	170	10	M5	1000	153	M5×12
UNF-200SH-CR	UNFS-200SH	200	10	60	50	210	10	M5	1000	178	M5×12
UNF-250SH-CR	UNFS-250SH	250	10	60	50	260	10	M5	1000	208	M5×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000

🔪 レーザ刻印 → P.0000

お問い合わせください

ステンレス製・アルミニウム製のみ対応可・別料金