

● 材質・仕上げ



| | UNMS-SC |
|----|----------------|
| 本体 | SUS304 バフ研磨 |

- 脱落防止機構つきの取っ手。おねじタイプ。
- 取り付けナットがゆるんでも、取っ手およびナットが不用意に脱落するのを防止します。
- 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
- 異物の混入対策が求められる、食品機械・包装機械・薬品製造装置などの用途に。
- 取り付けには、市販の六角ナット3種(M5)を使用してください。
*六角ナットは付属していません。

単位: mm


| 品番 | L ₁ | A | H | h | L | L _m | L ₃ | M(並目) | d | 許容荷重* ¹ (N) | 質量(g) |
|-------------|----------------|----|----|----|-----|----------------|----------------|-------|-----|------------------------|-------|
| UNMS-100-SC | 100 | 10 | 37 | 27 | 110 | 8 | 15 | M5 | 3.8 | 1000 | 95 |
| UNMS-125-SC | 125 | 10 | 37 | 27 | 135 | 8 | 15 | M5 | 3.8 | 1000 | 110 |

*1: 人の手で使用する許容荷重です。


● 使用例

ナットがゆるんでもヌスミ加工部に一時的に留まるため、そのまま脱落することはありません。

脱落防止取っ手 **UNMS-SC** の場合

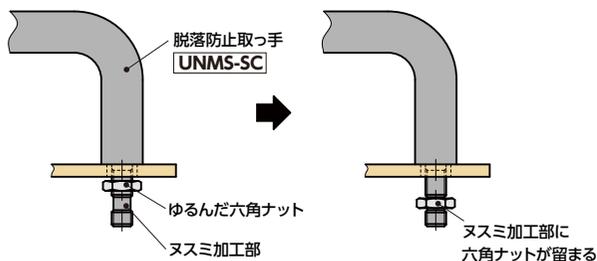

脱落防止機構がない取っ手の場合

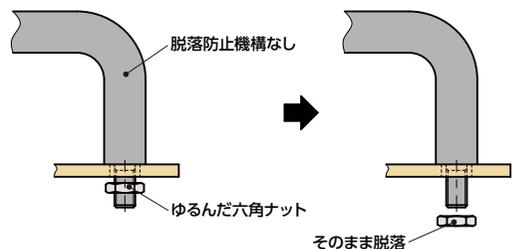

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UNMS-100-SC

