


● 取り付け部の厚さは5mm以下にしてください。

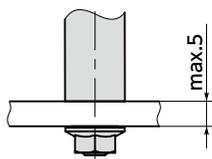

- 前面から取りつける取っ手。
- 19インチラックに適した寸法です。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルト・ナットが付属しています。
- 品番の末尾記号により、パイプおよびブラケットの色を選択できます。

末尾記号	パイプ	ブラケット
AL	アルマイト処理(シルバー)	つや消し黒
ES	アルマイト処理(シルバー)	つや消しシルバー
BK	アルマイト処理(黒)	つや消し黒

● 材質・仕上げ



	UPAC
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(各色)
ブラケット	ガラス繊維強化ナイロン6(各色)
六角穴付きボルト	スチール 三価クロメート処理
ナット	スチール 三価クロメート処理

単位: mm

品番	A	L1	a	A1	D	H	h	L	L2	Lm	Lc	許容荷重*1 (N)	質量 (g)
UPAC-12-55	12	55	9	12.5	12.5	40	31	67.5	42.5	10.5	5.5	1000	38
UPAC-12-88	12	88	9	12.5	12.5	40	31	100.5	75.5	10.5	5.5	1000	43
UPAC-12-100	12	100	9	12.5	12.5	40	31	112.5	87.5	10.5	5.5	1000	47
UPAC-12-120	12	120	9	12.5	12.5	40	31	132.5	107.5	10.5	5.5	1000	49
UPAC-12-180	12	180	9	12.5	12.5	40	31	192.5	167.5	10.5	5.5	1000	61
UPAC-12-235	12	235	9	12.5	12.5	40	31	247.5	222.5	10.5	5.5	1000	69

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UPAC - 12 - 55 - AL

商品記号 1 2 3