

● 材質・仕上げ

|        | UPVF                     |
|--------|--------------------------|
| 本体     | ガラス繊維強化ナイロン6             |
| 操作ボタン  | アルミニウム合金<br>アルマイト処理      |
| カバー    | アルミニウム合金<br>アルマイト処理 (各色) |
| 空気圧バルブ | PBT<br>黄銅<br>無電解ニッケルメッキ  |
| ねじ部    | スチール<br>三価クロメート処理        |



| 品番          | 許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
|-------------|------------|--------|
| UPVF-3NC-BK | 500        | 167    |
| UPVF-3NC-BL | 500        | 167    |
| UPVF-3NC-SG | 500        | 167    |


\*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 2ポジション・3方向の空気圧バルブを取りつけたプラスチック取っ手。
- 空気圧バルブはφ6の継手が付属しています。
- スプール弁機構により、ボタンの操作性は圧力に左右されません。
- 操作ボタンから手を離すと、内蔵スプリングの力で操作ボタンがもとの位置に戻ります。
- 品番の末尾記号により、カバーの色が選択できます。

| 末尾記号 | カバーの色          |
|------|----------------|
| BK   | アルマイト処理(黒)     |
| BL   | アルマイト処理(ブルー*1) |
| SG   | アルマイト処理(シルバー)  |

\*1: カラーアルマイトのため色のぼらつきが発生することがあります。


- 取り付け穴  
温度・湿度により取り付け寸法に誤差が生じる場合があります。  
取り付け面に押し当てて、ピッチを合わせて取り付けてください。

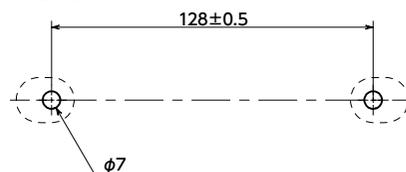


● 仕様

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 動作方式     | 常時閉             |
| 最低使用圧力   | 0MPa            |
| 最高使用圧力   | 0.7MPa          |
| 使用温度     | 0℃～50℃(凍結がないこと) |
| 適用チューブ外径 | φ6              |

● JIS記号

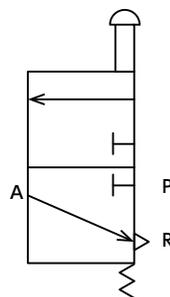


- チューブの取り付け・取りはずし方法
- チューブの取り付け  
チューブを奥まで差し込む\*1ことでチューブが固定されます。  
固定後、チューブを引いて抜けないことを確認します。

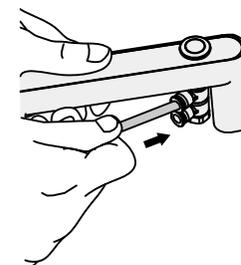

\*1: チューブが奥まで差し込まれていないと漏れの原因となる可能性があります。

- チューブの取りはずし  
チューブ内の圧力がゼロになっていることを確認します。  
継手の開放リングを均等に奥まで押し込み\*1、チューブを手前に引き抜きます。

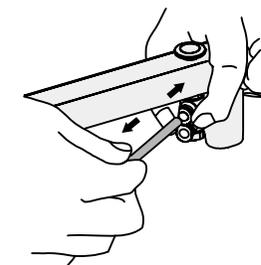

\*1: 押し込みが不十分な場合、チューブが抜けない、または傷付く可能性があります。

⚠ 使用上の注意

空気圧機器は、取り扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組み立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UPVF-3NC-BK



使用可能な地域: 日本、アメリカ、カナダ、メキシコ、中国、韓国、台湾