


## ● 取り付け寸法

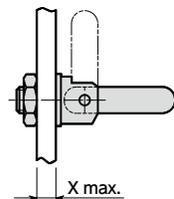

## ● 材質・仕上げ



	URH スティール製	URHS ステンレス製
取っ手部	スティール クロムメッキ	SUS303
ナット	SUS304	SUS304
座金	SUS304	SUS304



- 折りたたみ式の取っ手。
- 使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
- 全商品に取り付け用のナット・座金が付属しています。

単位: mm

品番 1 スティール製	品番 1 ステンレス製	A	L1	D	H	T	W2	L	Lm	M		X max.	許容荷重*1 (N)	質量 (g)
										ねじの呼び	ピッチ			
	<b>URHS-55</b>	6	55	12	27.5	9.5	21	67	10	M6	1	4	1000	39
	<b>URHS-64</b>	6	64	12	27.5	9.5	21	76	10	M6	1	4	1000	41
	<b>URHS-88</b>	6	88	12	27.5	9.5	21	100	10	M6	1	4	1000	47
<b>URH-100</b>	<b>URHS-100</b>	10	100	18	43	14	34	118	14	M10	1	6	1000	148
<b>URH-120</b>	<b>URHS-120</b>	10	120	18	43	14	34	138	14	M10	1	6	1000	160
<b>URH-180</b>	<b>URHS-180</b>	10	180	18	43	14	34	198	14	M10	1	6	1000	196

\*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**URH-120**
 クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

 レーザ刻印  
ステンレス製のみ対応可・別料金