
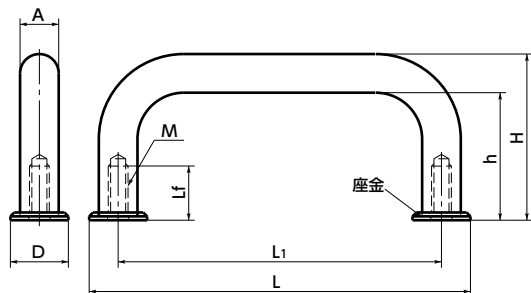


USP-6 **USP-8** **USP-10**
USP-A4

USP-12 **USP-16**


● 材質・仕上げ

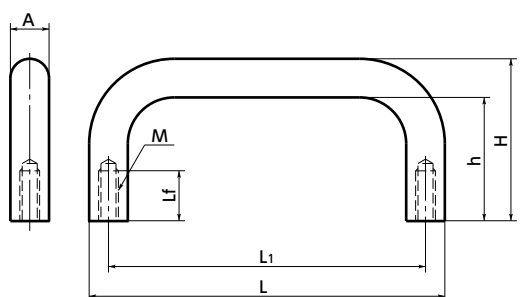

	USP*1	USP-A4
本体	SUS303*2 ショットブラスト	SUS316L ショットブラスト
座金	SUS303	SUS316L
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUS316L

*1: **USP-12** **USP-16**には座金は付属していません。*2: **USP-12** **USP-16**はSUS304になります。**USP-12****USP-A4**

- 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています (**USP-12** **USP-16**を除く)。安定性にすぐれ、取り付け部を美しく装飾できます。
- **USP-A4**はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルトを付属します。

USP ————— SUSXM7製**USP-A4** ————— SUS316L製

ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

USP SUS303製

品番	A	L ₁	D	H	h	L	L _f	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
USP-6-32	6	32	9	26	20	41	8	M3	1000	16	M3×10
USP-6-45	6	45	9	26	20	54	8	M3	1000	19	M3×10
USP-6-55	6	55	9	26	20	64	8	M3	1000	21	M3×10
USP-6-64	6	64	9	26	20	73	8	M3	1000	23	M3×10
USP-6-88	6	88	9	26	20	97	8	M3	1000	25	M3×10
USP-8-55	8	55	12	35	27	67	9	M4	1000	35	M4×10
USP-8-64	8	64	12	35	27	76	9	M4	1000	43	M4×10
USP-8-88	8	88	12	35	27	100	9	M4	1000	54	M4×10
USP-8-96	8	96	12	35	27	108	9	M4	1000	57	M4×10
USP-8-100	8	100	12	35	27	112	9	M4	1000	59	M4×10
USP-8-120	8	120	12	35	27	132	9	M4	1000	66	M4×10
USP-8-128	8	128	12	35	27	140	9	M4	1000	70	M4×10
USP-10-88	10	88	15	43	33	103	13	M5	1000	91	M5×12
USP-10-100	10	100	15	43	33	115	13	M5	1000	98	M5×12
USP-10-120	10	120	15	43	33	135	13	M5	1000	109	M5×12
USP-10-180	10	180	15	43	33	195	13	M5	1000	146	M5×12
USP-10-200	10	200	15	43	33	215	13	M5	1000	161	M5×12
USP-10-235	10	235	15	43	33	250	13	M5	1000	183	M5×12
USP-12-125	12	125	—	51	39	137	12	M6	1000	163	M6×12
USP-12-160	12	160	—	51	39	172	12	M6	1000	201	M6×12
USP-12-200	12	200	—	51	39	212	12	M6	1000	237	M6×12
USP-12-250	12	250	—	51	39	262	12	M6	1000	282	M6×12
USP-16-160	16	160	—	59	43	176	12	M6	1000	373	M6×12
USP-16-200	16	200	—	59	43	216	12	M6	1000	438	M6×12
USP-16-250	16	250	—	59	43	266	12	M6	1000	524	M6×12
USP-16-300	16	300	—	59	43	316	12	M6	1000	603	M6×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

USP-A4 SUS316L製

品番	A	L ₁	D	H	h	L	L _f	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
USP-10-88-A4	10	88	15	43	33	103	13	M5	1000	91	M5×12
USP-10-100-A4	10	100	15	43	33	115	13	M5	1000	98	M5×12
USP-10-120-A4	10	120	15	43	33	135	13	M5	1000	109	M5×12
USP-10-180-A4	10	180	15	43	33	195	13	M5	1000	146	M5×12
USP-10-200-A4	10	200	15	43	33	215	13	M5	1000	161	M5×12
USP-10-235-A4	10	235	15	43	33	250	13	M5	1000	183	M5×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

USP-10-100-A4**USP-10-100-A4 -P**ねじ付属
サービスねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。