



USP-6 **USP-8** **USP-10**

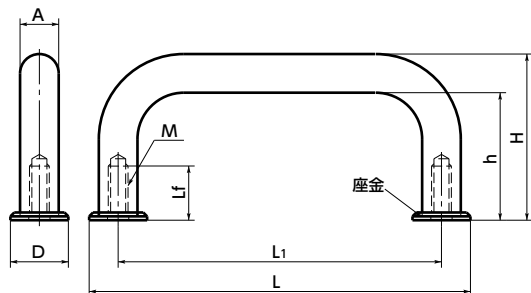

USP-12 **USP-16**

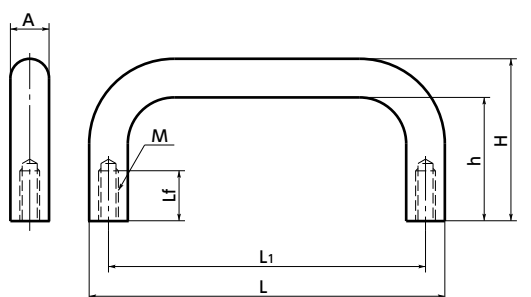

● 材質・仕上げ



USP-PE*1	
本体	SUS303*2 電解研磨
座金	SUS303
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

*1: **USP-12** **USP-16**には座金は付属していません。

*2: **USP-12** **USP-16**はSUS304になります。



- 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています (**USP-12** **USP-16**を除く)。安定性にすぐれ、取り付け部を美しく装飾できます。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位: mm

品番	A	L1	D	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
USP-6-32-PE	6	32	9	26	20	41	8	M3	1000	16	M3×10
USP-6-45-PE	6	45	9	26	20	54	8	M3	1000	19	M3×10
USP-6-55-PE	6	55	9	26	20	64	8	M3	1000	21	M3×10
USP-6-64-PE	6	64	9	26	20	73	8	M3	1000	22	M3×10
USP-6-88-PE	6	88	9	26	20	97	8	M3	1000	27	M3×10
USP-8-55-PE	8	55	12	35	27	67	9	M4	1000	40	M4×10
USP-8-64-PE	8	64	12	35	27	76	9	M4	1000	40	M4×10
USP-8-88-PE	8	88	12	35	27	100	9	M4	1000	54	M4×10
USP-8-96-PE	8	96	12	35	27	108	9	M4	1000	57	M4×10
USP-8-100-PE	8	100	12	35	27	112	9	M4	1000	58	M4×10
USP-8-120-PE	8	120	12	35	27	132	9	M4	1000	66	M4×10
USP-8-128-PE	8	128	12	35	27	140	9	M4	1000	70	M4×10
USP-10-88-PE	10	88	15	43	33	103	13	M5	1000	91	M5×12
USP-10-100-PE	10	100	15	43	33	115	13	M5	1000	95	M5×12
USP-10-120-PE	10	120	15	43	33	135	13	M5	1000	100	M5×12
USP-10-180-PE	10	180	15	43	33	195	13	M5	1000	146	M5×12
USP-10-200-PE	10	200	15	43	33	215	13	M5	1000	158	M5×12
USP-10-235-PE	10	235	15	43	33	250	13	M5	1000	183	M5×12
USP-12-125-PE	12	125	—	51	39	137	12	M6	1000	169	M6×12
USP-12-160-PE	12	160	—	51	39	172	12	M6	1000	200	M6×12
USP-12-200-PE	12	200	—	51	39	212	12	M6	1000	236	M6×12
USP-12-250-PE	12	250	—	51	39	262	12	M6	1000	283	M6×12
USP-16-160-PE	16	160	—	59	43	176	12	M6	1000	380	M6×12
USP-16-200-PE	16	200	—	59	43	216	12	M6	1000	437	M6×12
USP-16-250-PE	16	250	—	59	43	266	12	M6	1000	521	M6×12
USP-16-300-PE	16	300	—	59	43	316	12	M6	1000	600	M6×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

USP-10-100-PE



USP-10-100-PE -P



ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。