



**UTMS-20**

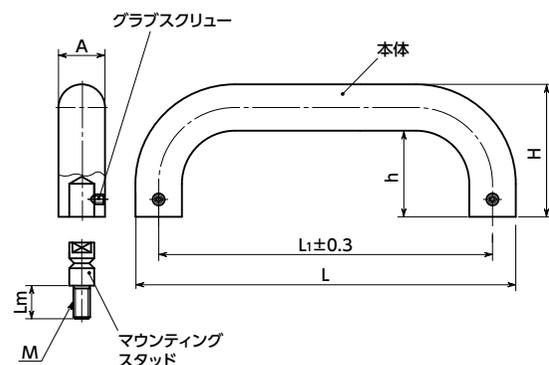

- ショットブラストの美しい仕上げ。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- **UTMS-28** は中空パイプを使用。軽量です。
- マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。
- 取り付け用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。

**UTMS-28**

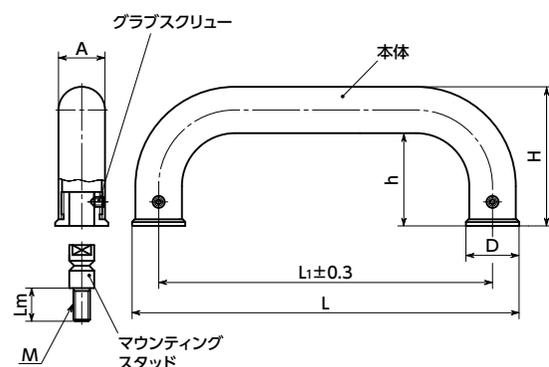

● 材質・仕上げ



	UTMS
本体	SUS304相当 ショットブラスト
マウンティングスタッド	SUS303相当
グラブスクリュー	ステンレス

単位: mm


品番	A	L1	D	H	h	L	Lm	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)
UTMS-20-200	20	200	-	68	48	220	20	M8	1000	706
UTMS-20-250	20	250	-	68	48	270	20	M8	1000	828
UTMS-20-300	20	300	-	68	48	320	20	M8	1000	956
UTMS-20-350	20	350	-	68	48	370	20	M8	1000	1085
UTMS-28-250	28	250	32	90	62	282	20	M10	1000	548
UTMS-28-300	28	300	32	90	62	332	20	M10	1000	614
UTMS-28-350	28	350	32	90	62	382	20	M10	1000	720
UTMS-28-400	28	400	32	90	62	432	20	M10	1000	748

\*1: 人の手で使用する許容荷重です。




● 取り付け方法

- ①機械・装置にマウンティングスタッドを取りつけてください。
- ②マウンティングスタッドに取っ手本体を取り付け、グラブスクリューで固定してください。

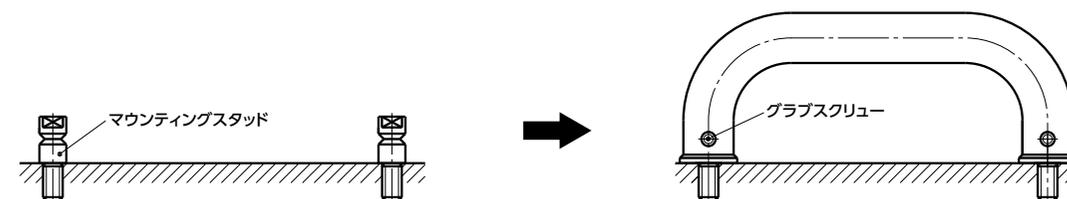

● 使用例

**UTMS** (おねじ) と **UTFS** (めねじ) を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。  
扉の厚さは3mm~10mmの範囲としてください。

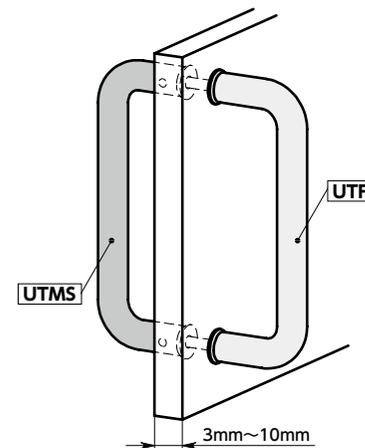

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**UTMS-28-250**



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	レーザー刻印 対応可・別料金
-----------------------	-------------------