


1mm指定可能

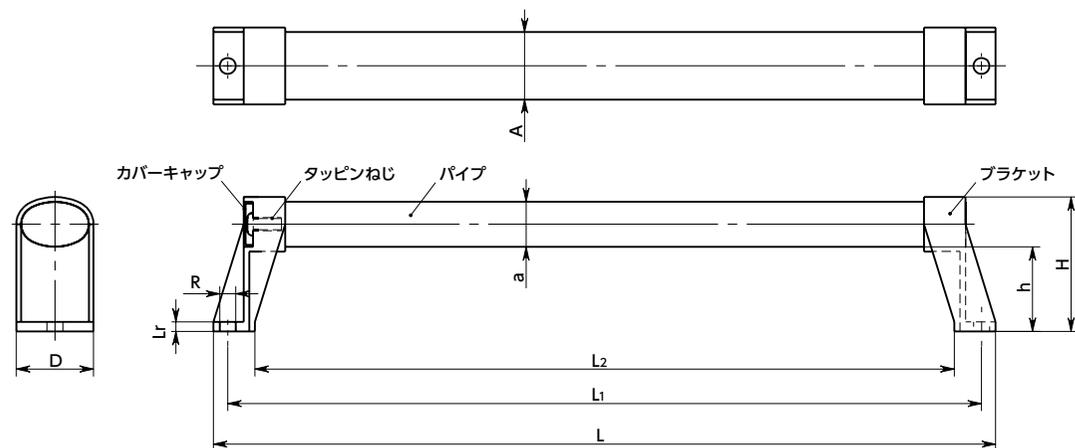

**標準品** 寸法

単位: mm

品番	A	L1	a	D	H	h	L	L2	Lr	R	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UVC-36-200	36	200	24	41	72	45	215	171	5	8.5	1000	440	M8×16
UVC-36-250	36	250	24	41	72	45	265	221	5	8.5	1000	480	M8×16
UVC-36-300	36	300	24	41	72	45	315	271	5	8.5	1000	520	M8×16
UVC-36-350	36	350	24	41	72	45	365	321	5	8.5	1000	560	M8×16
UVC-36-400	36	400	24	41	72	45	415	371	5	8.5	1000	600	M8×16
UVC-36-500	36	500	24	41	72	45	515	471	5	8.5	1000	680	M8×16
UVC-36-600	36	600	24	41	72	45	615	571	5	8.5	1000	760	M8×16
UVC-36-800	36	800	24	41	72	45	815	771	5	8.5	1000	920	M8×16

\*1: 人の手で使用する許容荷重です。

**1mm指定**

1mm指定 品番	指定範囲L1*1 (mm)						ねじ付属サービス ねじサイズ
	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-750	
UVC-36-***-AL	●	●	●	●	●	●	M8×16
UVC-36-***-ES	●	●	●	●	●	●	M8×16
UVC-36-***-BK	●	●	●	●	●	●	M8×16

\*1: 1mm指定のL1は、±0.5またはL1の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。

●L1以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。



- 前面から取りつける取っ手。
- パイプの断面が楕円形状の握りやすい取っ手です。
- 取り付け寸法は、200mm - 800mmのワイドバリエーション。
- 1mm単位で取り付け寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。

末尾記号	パイプ	ブラケット
AL	アルマイト処理(シルバー)	つや消し黒
ES	アルマイト処理(シルバー)	つや消しシルバー
BK	静電塗装(つや消し黒)	つや消し黒

- 六角穴付きボルト(M8)を使用して取りつけてください。  
\*六角穴付きボルトは付属していません。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

● 材質・仕上げ



	UVC-AL / UVC-ES	UVC-BK
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ	ポリアセタール (ライトグレー)	ポリアセタール (ライトグレー)
ブラケット	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)
タッピンねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**UVC-36-200-BK-P** 標準品

商品記号	1	2	3	ねじ付属サービス
------	---	---	---	----------

**UVC-36-611-AL-P** 1mm指定

商品記号	1	4	3	ねじ付属サービス
------	---	---	---	----------

標準品は2を表のL1から選択してください。  
1mm指定は4を表のL1から1mm単位で指定してください。  
ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾にPを追加してください。