


単位: mm

品番	M	Lf min.	H	h	A	A1	B	B1	D	D1	L	l min.	質量 (g)
UXAFS-30-300-MT-T-HD	M10	20	84	60	30	46	27.5	5	46.6	42	300	70	1687
UXAFS-30-400-MT-T-HD	M10	20	84	60	30	46	27.5	5	46.6	42	400	70	1793
UXAFS-30-500-MT-T-HD	M10	20	84	60	30	46	27.5	5	46.6	42	500	70	1900
UXAFS-30-600-MT-T-HD	M10	20	84	60	30	46	27.5	5	46.6	42	600	70	2005
UXAFS-40-400-MT-T-HD	M12	25	99	70	40	56	30	5	56.8	50	400	70	2802
UXAFS-40-600-MT-T-HD	M12	25	99	70	40	56	30	5	56.8	50	600	70	3089
UXAFS-40-800-MT-T-HD	M12	25	99	70	40	56	30	5	56.8	50	800	70	3376
UXAFS-40-1000-MT-T-HD	M12	25	99	70	40	56	30	5	56.8	50	1000	70	3662

● ブラケット設置面の加工

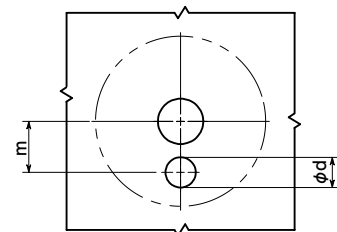


単位: mm

品番	d*1	m
UXAFS-30-300-MT-T-HD	8	13.5
UXAFS-30-400-MT-T-HD	8	13.5
UXAFS-30-500-MT-T-HD	8	13.5
UXAFS-30-600-MT-T-HD	8	13.5
UXAFS-40-400-MT-T-HD	8	18.5
UXAFS-40-600-MT-T-HD	8	18.5
UXAFS-40-800-MT-T-HD	8	18.5
UXAFS-40-1000-MT-T-HD	8	18.5

*1: グラプスクリューの操作用の穴です。

● 使用例

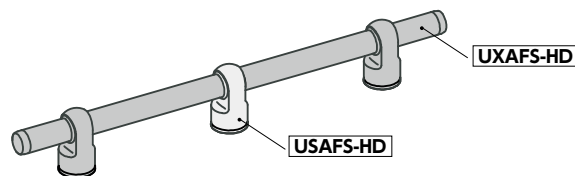

⚠ 使用上の注意

ブラケットの設置位置はパイプ端面からの距離が寸法を下回らないようにご注意ください。



- ハイジエニックデザインのチューブラ取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについては「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- パイプ・ブラケットは耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。
- 取り付け面・パイプ取り付け穴はシーリングされており、チューブラ取っ手内部および取り付け面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。
- ブラケットの位置を調整することが可能です。グラプスクリューを締めつけることで、クラмпングウェッジがパイプとブラケットを固定します。
- 取っ手にかかる荷重が大きい場合は専用ブラケット **UXAFS-HD** を追加することが可能です。
- 表面の仕上げはRa0.8 μ m未満。清掃性にすぐれています。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG (欧州衛生工学・設計グループ) が定めるガイドラインに準拠しています。
- DGUV (ドイツ法定災害保険) が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度: -20℃~110℃

● 材質・仕上げ

RoHS

	UXAFS-HD
パイプ	SUS304相当 ショットブラスト
ブラケット	SUS304相当 ショットブラスト
シールリング	TPU (青) 硬度ショア A95 \pm 5
ワイパー	TPU (青) 硬度ショア A95 \pm 5
クラмпングウェッジ	真鍮
グラプスクリュー	ステンレス

● 関連商品

専用のブラケット **UXAFS-HD** があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UXAFS-30-300-MT-T-HD