


UZAF アルミチューブラー取っ手

1mm指定可能

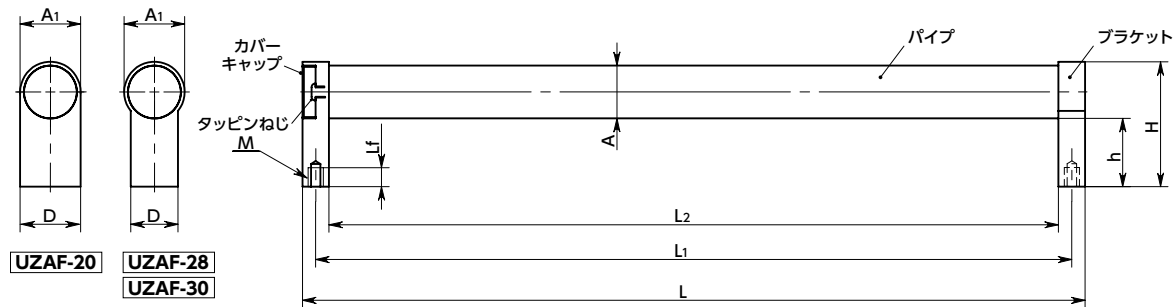

標準品 寸法

| 品番 | A | L1 | A1 | D | H | h | L | L2 | Lf | M | 許容荷重*1 (N) | 質量 (g) | ねじ付属サービス ねじサイズ |
|--------------|----|------|----|----|----|----|------|-----|----|----|------------|--------|-------------------|
| UZAF-20-180 | 20 | 180 | 24 | 24 | 54 | 32 | 192 | 168 | 12 | M6 | 1000 | 190 | M6×12 |
| UZAF-20-200 | 20 | 200 | 24 | 24 | 54 | 32 | 212 | 188 | 12 | M6 | 1000 | 197 | M6×12 |
| UZAF-20-250 | 20 | 250 | 24 | 24 | 54 | 32 | 262 | 238 | 12 | M6 | 1000 | 214 | M6×12 |
| UZAF-20-300 | 20 | 300 | 24 | 24 | 54 | 32 | 312 | 288 | 12 | M6 | 1000 | 231 | M6×12 |
| UZAF-20-350 | 20 | 350 | 24 | 24 | 54 | 32 | 362 | 338 | 12 | M6 | 1000 | 248 | M6×12 |
| UZAF-20-400 | 20 | 400 | 24 | 24 | 54 | 32 | 412 | 388 | 12 | M6 | 1000 | 265 | M6×12 |
| UZAF-28-200 | 28 | 200 | 32 | 25 | 66 | 36 | 214 | 186 | 14 | M8 | 1000 | 332 | M8×16 |
| UZAF-28-250 | 28 | 250 | 32 | 25 | 66 | 36 | 264 | 236 | 14 | M8 | 1000 | 356 | M8×16 |
| UZAF-28-300 | 28 | 300 | 32 | 25 | 66 | 36 | 314 | 286 | 14 | M8 | 1000 | 380 | M8×16 |
| UZAF-28-350 | 28 | 350 | 32 | 25 | 66 | 36 | 364 | 336 | 14 | M8 | 1000 | 404 | M8×16 |
| UZAF-28-400 | 28 | 400 | 32 | 25 | 66 | 36 | 414 | 386 | 14 | M8 | 1000 | 428 | M8×16 |
| UZAF-28-500 | 28 | 500 | 32 | 25 | 66 | 36 | 514 | 486 | 14 | M8 | 1000 | 476 | M8×16 |
| UZAF-28-600 | 28 | 600 | 32 | 25 | 66 | 36 | 614 | 586 | 14 | M8 | 1000 | 524 | M8×16 |
| UZAF-28-1000 | 28 | 1000 | 32 | 25 | 66 | 36 | 1014 | 986 | 14 | M8 | 1000 | 716 | M8×16 |
| UZAF-30-200 | 30 | 200 | 34 | 27 | 68 | 36 | 217 | 183 | 15 | M8 | 1000 | 328 | M8×16 |
| UZAF-30-300 | 30 | 300 | 34 | 27 | 68 | 36 | 317 | 283 | 15 | M8 | 1000 | 384 | M8×16 |
| UZAF-30-350 | 30 | 350 | 34 | 27 | 68 | 36 | 367 | 333 | 15 | M8 | 1000 | 412 | M8×16 |
| UZAF-30-400 | 30 | 400 | 34 | 27 | 68 | 36 | 417 | 383 | 15 | M8 | 1000 | 440 | M8×16 |
| UZAF-30-500 | 30 | 500 | 34 | 27 | 68 | 36 | 517 | 483 | 15 | M8 | 1000 | 496 | M8×16 |
| UZAF-30-600 | 30 | 600 | 34 | 27 | 68 | 36 | 617 | 583 | 15 | M8 | 1000 | 552 | M8×16 |
| UZAF-30-1000 | 30 | 1000 | 34 | 27 | 68 | 36 | 1017 | 983 | 15 | M8 | 1000 | 776 | M8×16 |

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

1mm指定

| 1mm指定 品番 | 指定範囲L1*1 (mm) | | | | | | | ねじ付属サービス ねじサイズ |
|----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| | 181-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-450 | 451-550 | 551-950 | |
| UZAF-20-***-AL | ● | ● | ● | ● | | | | M6×12 |
| UZAF-20-***-ES | ● | ● | ● | ● | | | | M6×12 |
| UZAF-20-***-BK | ● | ● | ● | ● | | | | M6×12 |
| UZAF-28-***-AL | | ● | ● | ● | ● | | ● | M8×16 |
| UZAF-28-***-ES | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M8×16 |
| UZAF-28-***-BK | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M8×16 |
| UZAF-30-***-AL | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M8×16 |
| UZAF-30-***-ES | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M8×16 |
| UZAF-30-***-BK | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M8×16 |

*1: 1mm指定のL1は、±0.5またはL1の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。

●L1以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

レーザー刻印 → P.xxxx

対応不可

お問い合わせください



- 取り付け寸法L1は、180mm - 1000mmのワイドバリエーション。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 1mm単位で取り付け寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。


| 末尾記号 | パイプ | ブラケット |
|------|---------------|----------|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
| ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 |

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

● 取り付け寸法L1の変更方法

- ご購入後に取り付け寸法L1を次の方法で変更することもできます。
 - ①カバーキャップを取りはずし、タッピンねじをゆるめてパイプからブラケットを取りはずします。
 - ②パイプをご希望の長さに切断します。
パイプの長さはL1-αとしてください。パイプをどの位置で切断しても、タッピンねじ用の下穴があります。
 - ③再度タッピンねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。

| | α (mm) |
|---------|--------|
| UZAF-20 | 6 |
| UZAF-28 | 8 |
| UZAF-30 | 11 |

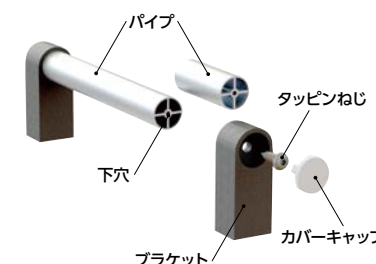

● 材質・仕上げ

| | UZAF-AL / UZAF-ES | UZAF-BK |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| カバーキャップ | ナイロン6(ライトグレー) | ナイロン6(ライトグレー) |
| ブラケット | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| タッピンねじ | スチール 三価クロメート処理 | スチール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) | SUSXM7 | SUSXM7 |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UZAF-28-200-BK-P 標準品



UZAF-28-233-BK-P 1mm指定



標準品は 2 を表のL1から選択してください。

1mm指定は 4 を表のL1から1mm単位で指定してください。

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に [P] を追加してください。