

標準品 寸法

品番	A	L1	D	H	h	L	L2	W	W1	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UZBC-28-200	28	200	25	66	36	214	186	66	50	1000	392	M6×25
UZBC-28-250	28	250	25	66	36	264	236	66	50	1000	416	M6×25
UZBC-28-300	28	300	25	66	36	314	286	66	50	1000	440	M6×25
UZBC-28-350	28	350	25	66	36	364	336	66	50	1000	464	M6×25
UZBC-28-400	28	400	25	66	36	414	386	66	50	1000	488	M6×25
UZBC-28-500	28	500	25	66	36	514	486	66	50	1000	536	M6×25
UZBC-28-600	28	600	25	66	36	614	586	66	50	1000	584	M6×25
UZBC-28-1000	28	1000	25	66	36	1014	986	66	50	1000	776	M6×25

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

1mm指定

1mm指定 品番	指定範囲L1*1 (mm)						ねじ付属サービス ねじサイズ
	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-950	
UZBC-28-***-AL	●	●	●	●	●	●	M6×25
UZBC-28-***-ES	●	●	●	●	●	●	M6×25
UZBC-28-***-BK	●	●	●	●	●	●	M6×25

*1: 1mm指定のL1は、±0.5またはL1の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。

●L1以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。




- 前面から取りつける取っ手。オフセットタイプ。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 取り付け寸法は、200mm - 1000mmのワイドバリエーション。
- 取り付け部はキャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい構造です。
- 1mm単位で取り付け寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。

末尾記号	パイプ	ブラケット
AL	アルマイト処理(シルバー)	つや消し黒
ES	アルマイト処理(シルバー)	つや消しシルバー
BK	静電塗装(つや消し黒)	つや消し黒

- 六角穴付きボルト (M6) を使用して取り付けてください。
*ボルトは付属していません。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

- **取り付け寸法L1の変更方法**
- ご購入後に取り付け寸法L1を次の方法で変更することもできます。
- ①カバーキャップを取りはずし、タッピングねじをゆるめてパイプからブラケットを取りはずします。
- ②パイプをご希望の長さに切断します。
パイプの長さはL1-8mmとしてください。パイプをどの位置で切断しても、タッピングねじ用の下穴があります。
- ③再度タッピングねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。

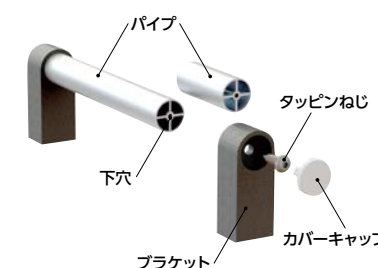

● 材質・仕上げ

	UZBC-AL / UZBC-ES	UZBC-BK
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ	ナイロン6(ライトグレー)	ナイロン6(ライトグレー)
ブラケット	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)
タッピングねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
ボルト穴用キャップ	ポリアセタール	ポリアセタール
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UZBC-28-200-BK-P 標準品



UZBC-28-611-AL-P 1mm指定



標準品は 2 を表のL1から選択してください。
1mm指定は 4 を表のL1から1mm単位で指定してください。
ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に P を追加してください。