


NQTB-N クイッククランプファスナ用カムベース - 薄板用

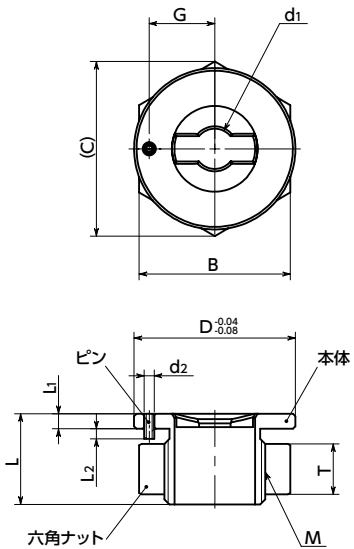

● 材質・仕上げ


	NQTB-N
本体	SCM440 無電解ニッケルメッキ
六角ナット	SUS304相当

- クイッククランプファスナ **NQTS** **NQTS-NI** **NQTS-F** **NQTS-F-NI** を薄板に取り付けるための専用カムベース。
- クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。

単位: mm

品番	D	L	M(細目) ねじの呼び	ピッチ	L1	d1	d2	G	L2	B	T	C	適用板厚	適用クイッククランプファスナ	質量(g)
NQTB-5-N	25	16	M14	1.5	3	5	2	10.5	2	22	8	25.4	6~10	NQTS-5-BK NQTS-5-F-BK NQTS-5-NI NQTS-5-F-NI	37
NQTB-8-N	32	18	M20	1.5	3	8	2	13	2	30	10	34.6	6~12	NQTS-8-BK NQTS-8-L-BK NQTS-8-F-BK NQTS-8-NI NQTS-8-L-NI NQTS-8-F-NI	70

- 取り付け
クイッククランプファスナ **NQTS** **NQTS-NI** **NQTS-F** **NQTS-F-NI** のクランプピンと **NQTB-N** のピン取り付け穴の位相を合わせて取り付けてください。
NQTB-N のピン取り付け穴の向きは取りつける板側のピン穴の加工位置によって決まります。

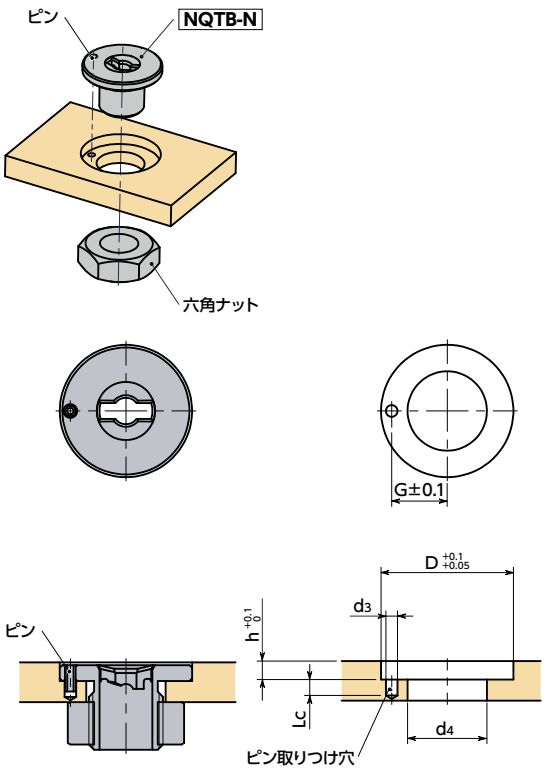

単位: mm

品番	D	d4	h	G	Lc	d3
NQTB-5-N	25	15	3.5	10.5	3	2.2
NQTB-8-N	32	21	3.5	13	3	2.2

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NQTB-5-N

クリーン洗浄・クリーン梱包	レーザ刻印
対応不可	対応不可