




● 材質・仕上げ

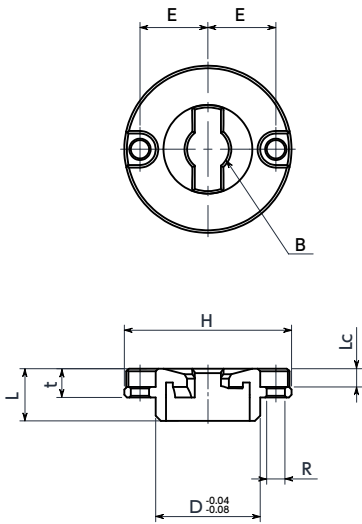


	NQTB
本体	SCM440 無電解ニッケルメッキ
六角穴付きボルト	ステンレス

品番	H	L	D	t	B	R	Lc	E	適用板厚	適用クイッククランプファスナ	質量 (g)
NQTB-5	25	9	14	4.5	5	3	3	10	10~	NQTS-5-BK NQTS-5-F-BK NQTS-5-NI NQTS-5-F-NI	18
NQTB-8	32	10	20	5.5	8	3.5	3.5	13	12~	NQTS-8-BK NQTS-8-L-BK NQTS-8-F-BK NQTS-8-NI NQTS-8-L-NI NQTS-8-F-NI	32

- クイッククランプファスナ **NQTS** **NQTS-NI** **NQTS-F** **NQTS-F-NI** を取り付けるための専用カムベース。
- クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
- 取り付け用の六角穴付きボルトを2本付属しています。

- 取り付け
クイッククランプファスナ **NQTS** **NQTS-NI** **NQTS-F** **NQTS-F-NI** のクランプピンと **NQTB** のピン取り付け穴の位相を合わせて取り付けてください。

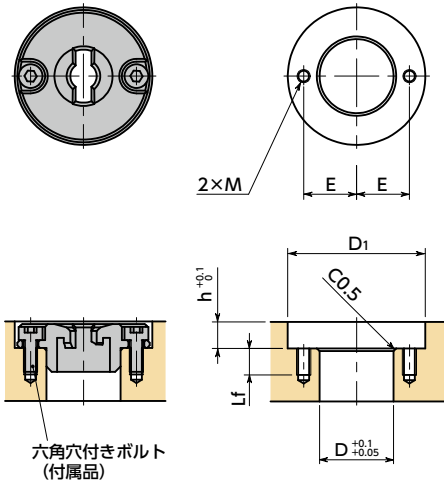

品番	D	D1	h	E	Lf	M(並目)	
						ねじの呼び	ピッチ
NQTB-5	14	26	5	10	5	M2.5	0.45
NQTB-8	20	35	6	13	5	M3	0.5

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NQTB-5



クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

レーザ刻印

対応不可