

● 材質・仕上げ



	NQTBS-GF
本体	SUS630相当
六角穴付きボルト	ステンレス
耐熱温度*1	100℃

*1: グリースの使用上限温度です。

品番	H	L	D	t	B	R	Lc	E	適用板厚	適用クイッククランプファスナ	質量 (g)
NQTBS-5-GF	25	9	14	4.5	5	3	3	10	10~	NQTS-5-GF NQTS-5-F-GF NQTS-5-NI-GF NQTS-5-F-NI-GF	18
NQTBS-8-GF	32	10	20	5.5	8	3.5	3.5	13	12~	NQTS-8-GF NQTS-8-L-GF NQTS-8-F-GF NQTS-8-NI-GF NQTS-8-L-NI-GF NQTS-8-F-NI-GF	33


- クイッククランプファスナ **NQTS-GF** **NQTS-NI-GF** **NQTS-F-GF** **NQTS-F-NI-GF** を取り付けるための専用カムベース。
- クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- NSF H1 登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。
- 取り付け用の六角穴付きボルトを2本付属しています。

⚠ 使用上の注意

グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース (NOK クリューバー製クリューバーシンス UH1 14 - 222) を塗布してください。

● 取り付け

クイッククランプファスナ **NQTS-GF** **NQTS-NI-GF** **NQTS-F-GF** **NQTS-F-NI-GF** のクランプピンと **NQTBS-GF** のピン取り付け穴の位相を合わせて取り付けください。

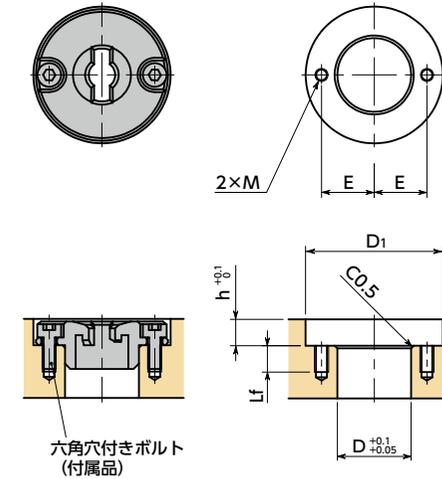

単位: mm

品番	D	D1	h	E	Lf	M (並目)	
						ねじの呼び	ピッチ
NQTBS-5-GF	14	26	5	10	5	M2.5	0.45
NQTBS-8-GF	20	33	6	13	5	M3	0.5

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NQTBS-8-GF



クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

レーザ刻印

対応不可