

● 材質・仕上げ



	NQTBS-GL
本体	SUS630相当
六角穴付きボルト	ステンレス
耐熱温度*1	100℃

*1: グリースの使用上限温度です。


- クイッククランプファスナ **NQTS-GL** **NQTS-NI-GL** **NQTS-F-GL** **NQTS-F-NI-GL** を取り付けるための専用カムベース。
- クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 低発塵グリースを使用。
- 取り付け用の六角穴付きボルトを2本付属しています。

⚠ 使用上の注意

グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース (THK株式会社製AFFグリース) を塗布してください。

● 取り付け

クイッククランプファスナ **NQTS-GL** **NQTS-NI-GL** **NQTS-F-GL** **NQTS-F-NI-GL** のクランプピンと **NQTBS-GL** のピン取り付け穴の位相を合わせて取り付けください。

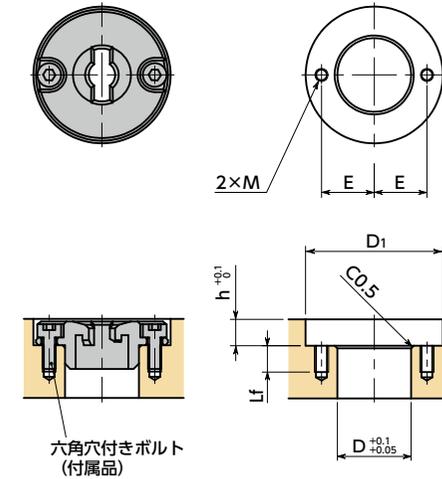

品番	H	L	D	t	B	R	Lc	E	適用板厚	適用クイッククランプファスナ	質量 (g)
NQTBS-5-GL	25	9	14	4.5	5	3	3	10	10~	NQTS-5-GL NQTS-5-F-GL NQTS-5-NI-GL NQTS-5-F-NI-GL	18
NQTBS-8-GL	32	10	20	5.5	8	3.5	3.5	13	12~	NQTS-8-GL NQTS-8-L-GL NQTS-8-F-GL NQTS-8-NI-GL NQTS-8-L-NI-GL NQTS-8-F-NI-GL	33

単位: mm

品番	D	D1	h	E	Lf	M (並目)	
						ねじの呼び	ピッチ
NQTBS-5-GL	14	26	5	10	5	M2.5	0.45
NQTBS-8-GL	20	33	6	13	5	M3	0.5