

● 材質・仕上げ

	<b>NQTBS-N-GL</b>
本体	SUS630相当
六角ナット	SUS304相当
耐熱温度*1	100℃

\*1: グリースの使用上限温度です。


- クイッククランプファスナ **NQTS-GL** **NQTS-NI-GL** **NQTS-F-GL** **NQTS-F-NI-GL** を薄板に取り付けるための専用カムベース。
- クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 低発塵グリースを使用。

⚠ 使用上の注意  
グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース (THK株式会社製AFFグリース) を塗布してください。

品番	D	L	M (細目)		L1	d1	d2	G	L2	B	T	C	適用板厚	適用クイッククランプファスナ	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ											
<b>NQTBS-5-N-GL</b>	25	16	M14	1.5	3	5	2	10.5	2	22	8	25.4	6~10	NQTS-5-GL NQTS-5-F-GL NQTS-5-NI-GL NQTS-5-F-NI-GL	37
<b>NQTBS-8-N-GL</b>	32	18	M20	1.5	3	8	2	13	2	30	10	34.6	6~12	NQTS-8-GL NQTS-8-L-GL NQTS-8-F-GL NQTS-8-NI-GL NQTS-8-L-NI-GL NQTS-8-F-NI-GL	69

単位: mm

- 取り付け  
クイッククランプファスナ **NQTS-GL** **NQTS-NI-GL** **NQTS-F-GL** **NQTS-F-NI-GL** のクランプピンと **NQTBS-N-GL** のピン取り付け穴の位相を合わせて取り付けください。
- **NQTBS-N-GL** のピン取り付け穴の向きは取り付ける板側のピン穴の加工位置によって決まります。

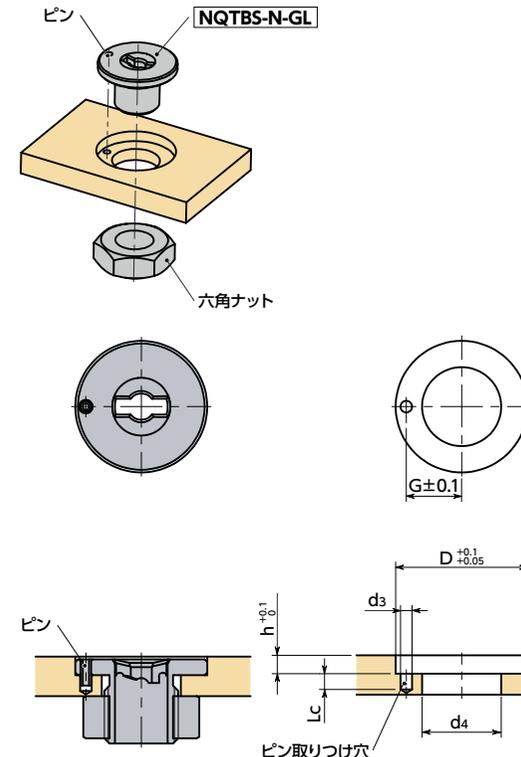

品番	D	d4	h	G	Lc	d3
<b>NQTBS-5-N-GL</b>	25	15	3.5	10.5	3	2.2
<b>NQTBS-8-N-GL</b>	32	21	3.5	13	3	2.2

単位: mm

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**NQTBS-8-N-GL**

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

🔪 レーザ刻印  
対応不可