


NQTBS-N クイッククランプファスナ用カムベース - 薄板用

SUS ステンレス

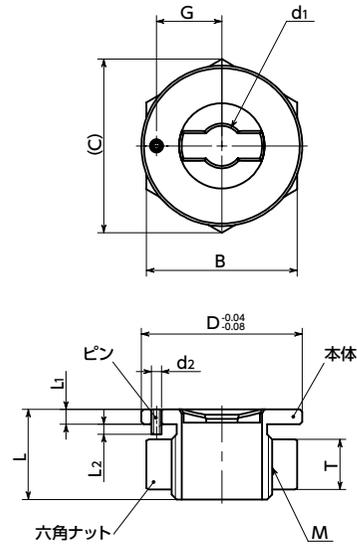

- クイッククランプファスナ **NQTS** **NQTS-NI** **NQTS-F** **NQTS-F-NI** を薄板に取り付けるための専用カムベース。
- クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。

● 材質・仕上げ




NQTBS-N	
本体	SUS630相当
六角ナット	SUS304相当

単位: mm

品番	D	L	M(細目)		L1	d1	d2	G	L2	B	T	C	適用板厚	適用クイッククランプファスナ	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ											
NQTBS-5-N	25	16	M14	1.5	3	5	2	10.5	2	22	8	25.4	6~10	NQTS-5-BK NQTS-5-F-BK NQTS-5-NI NQTS-5-F-NI	37
NQTBS-8-N	32	18	M20	1.5	3	8	2	13	2	30	10	34.6	6~12	NQTS-8-BK NQTS-8-L-BK NQTS-8-F-BK NQTS-8-NI NQTS-8-L-NI NQTS-8-F-NI	70

- 取り付け
クイッククランプファスナ **NQTS** **NQTS-NI** **NQTS-F** **NQTS-F-NI** のクランプピンと **NQTBS-N** のピン取り付け穴の位相を合わせて取り付けてください。
NQTBS-N のピン取り付け穴の向きは取りつける板側のピン穴の加工位置によって決まります。

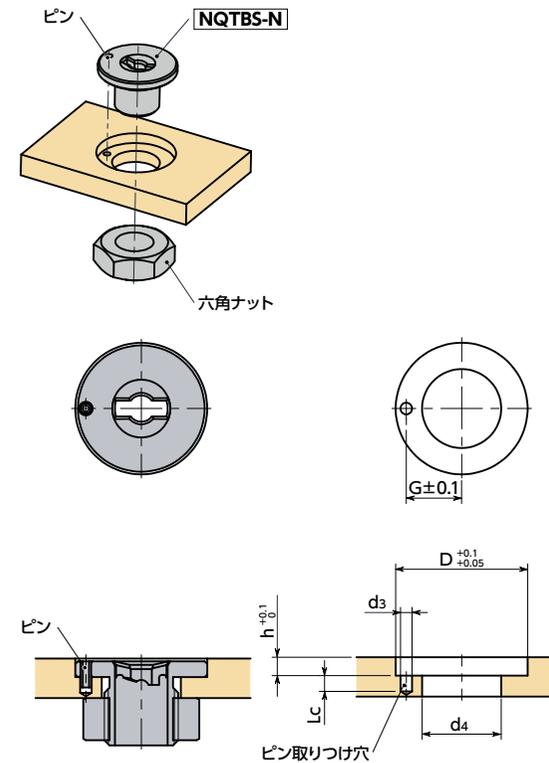

単位: mm

品番	D	d4	h	G	Lc	d3
NQTBS-5-N	25	15	3.5	10.5	3	2.2
NQTBS-8-N	32	21	3.5	13	3	2.2

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NQTBS-8-N



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可
 レーザ刻印 対応不可