


NQTS-HP クイッククランプファスナ用ホールドピン

SUS ステンレス

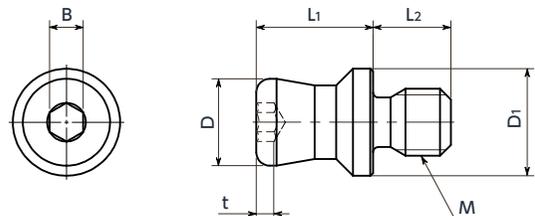

- クイッククランプファスナ **NQTS-PH** **NQTS-PH-NI** 専用ホールドピン。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。

● 材質・仕上げ




	NQTS-HP
本体	SUS630

単位: mm

品番	L1	L2	D	M(並目)		D1	B	t	適用クイッククランプファスナ	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ					
NQTS-6-HP	7.6	5.8	5.5	M4	0.7	6	2.5	1.3	NQTS-6-PH-BK NQTS-6-PH-NI	2
NQTS-8-HP	8.7	5.8	6.5	M5	0.8	8	2.5	1.3	NQTS-8-PH-BK NQTS-8-PH-NI	3



- 取り付け
- 平面に取りつける場合

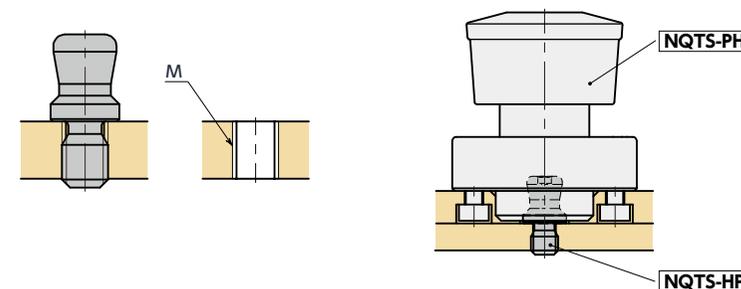

単位: mm


品番	M(並目)	
	ねじの呼び	ピッチ
NQTS-6-HP	M4	0.7
NQTS-8-HP	M5	0.8

- I>Eの場合

I: クイッククランプファスナはめ合い部径

E: ホールドピン取り付け部外径

ザグリ穴を設けることで、仕様通りの保持力を発揮することができます。

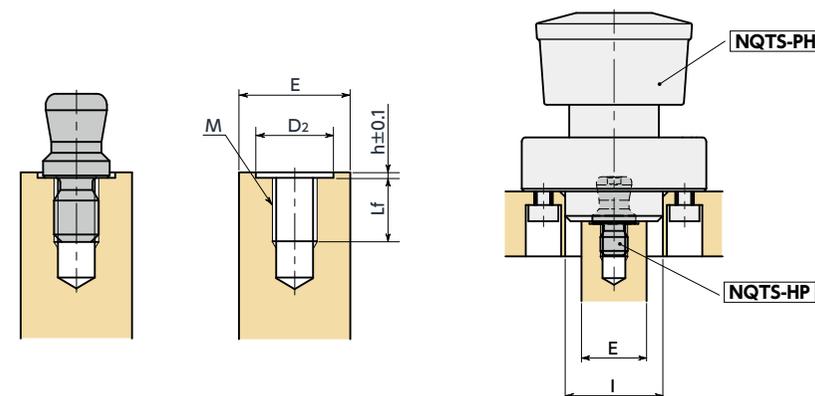

単位: mm

品番	M(並目)		D2	h	Lf min.	E max.	I
	ねじの呼び	ピッチ					
NQTS-6-HP	M4	0.7	7	0.5	6	14	14
NQTS-8-HP	M5	0.8	9	0.5	6	18	18

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NQTS-6-HP



クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

レーザ刻印
対応不可