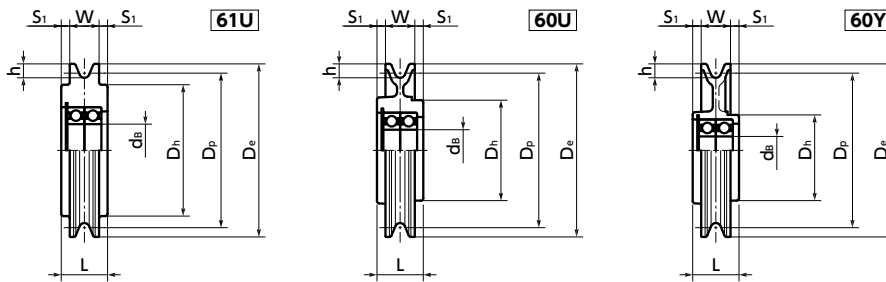


# RS16 標準ロープシーブ D/d=16

 標準ベアリング組込品


RS16-B 標準ベアリング組込品

単位: mm

品番	適用ロープ径 d	シーブ									標準ベアリング			質量 (kg)
		溝底半径 r	溝深さ h	形状図番 Type	外径 De	ピッチ円直径 Dp	ハブ径 Dh	ハブ長さ L	ハブ出 S1	リム幅 W	荷重*2 (kN)	呼び番号*1	軸穴径 db	
RS16-6-100-1-B	6	3.35	9	61U	112	100	85	30	5.5	19	8.3	6306ZZ×1	30	1.1
RS16-6.3-106-1-B	6.3	3.55	9.5	61U	118.7	106	85	30	5	20	9.2	6306ZZ×1	30	1.3
RS16-8-132-1-B	8	4.5	12.5	60U	149	132	85	45	10	25	15.1	6207ZZ×2	35	2.4
RS16-9-150-1-B	9	5	14	60U	169	150	85	45	8.5	28	19.2	6207ZZ×2	35	2.9
RS16-10-160-1-B	10	5.6	15	60U	180	160	95	47	7.75	31.5	23.6	6208ZZ×2	40	3.6
RS16-11.2-180-1-B	11.2	6	17	60U	202.8	180	106	53	8.75	35.5	29.7	6210ZZ×2	50	4.8
RS16-12.5-200-1-B	12.5	6.7	19	60U	225.5	200	118	55	9.75	35.5	37	6211ZZ×2	55	6
RS16-14-224-1-B	14	7.5	21.2	60U	252.4	224	132	61	10.5	40	46.4	6212ZZ×2	60	8.7
RS16-16-265-1-B	16	9	25	60U	299	265	150	65	10	45	60.8	6214ZZ×2	70	12.5
RS16-18-300-1-B	18	10	28	60Y	338	300	170	83	16.5	50	76.8	6313ZZ×2	65	17.6
RS16-20-335-1-B	20	11.2	30	60Y	375	335	180	87	15.5	56	94.8	6314ZZ×2	70	24.4
RS16-22.4-375-1-B	22.4	12.5	35.5	60Y	423.6	375	200	95	16	63	118	6316ZZ×2	80	32.8
RS16-25-400-1-B	25	14	37.5	60Y	450	400	224	103	16	71	148	6318ZZ×2	90	42.5

\*1: **RS16-22.4-375-1-B** **RS16-25-400-1-B** に止め輪は付属していません。

\*2: シーブ本体の許容荷重です。標準ベアリング組込品はベアリングの許容荷重もご確認ください。


RS16 下穴品

単位: mm

品番	適用ロープ径 d	シーブ									荷重 (kN)	下穴径	質量 (kg)
		溝底半径 r	溝深さ h	形状図番 Type	外径 De	ピッチ円直径 Dp	ハブ径 Dh	ハブ長さ L	ハブ出 S1	リム幅 W			
RS16-6-100-1	6	3.35	9	61U	112	100	85	30	5.5	19	8.3	40	1.4
RS16-6.3-106-1	6.3	3.55	9.5	61U	118.7	106	85	30	5	20	9.2	40	1.6
RS16-8-132-1	8	4.5	12.5	60U	149	132	85	45	10	25	15.1	40	2.7
RS16-9-150-1	9	5	14	60U	169	150	85	45	8.5	28	19.2	40	3.2
RS16-10-160-1	10	5.6	15	60U	180	160	95	47	7.75	31.5	23.6	50	3.9
RS16-11.2-180-1	11.2	6	17	60U	202.8	180	106	53	8.75	35.5	29.7	60	5.2
RS16-12.5-200-1	12.5	6.7	19	60U	225.5	200	118	55	9.75	35.5	37	60	6.8
RS16-14-224-1	14	7.5	21.2	60U	252.4	224	132	61	10.5	40	46.4	70	9.5
RS16-16-265-1	16	9	25	60U	299	265	150	65	10	45	60.8	80	13.6
RS16-18-300-1	18	10	28	60Y	338	300	170	83	16.5	50	76.8	96	20.9
RS16-20-335-1	20	11.2	30	60Y	375	335	180	87	15.5	56	94.8	106	25.7
RS16-22.4-375-1	22.4	12.5	35.5	60Y	423.6	375	200	95	16	63	118	130	32.1
RS16-25-400-1	25	14	37.5	60Y	450	400	224	103	16	71	148	149	43.4

## ベアリング穴追加加工サービス

ロープシーブに単列深溝玉軸受用の穴加工を行います。


 ベアリング加工

対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## RS16-20-335-1-B

