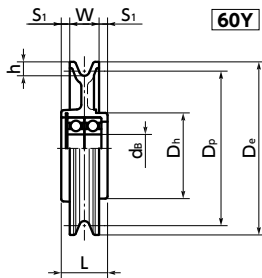


# RS25 標準ロープシーブ D/d=25

 標準ベアリング組込品


## RS25-B 標準ベアリング組込品

単位: mm

品番	適用ロープ径 d	シーブ									標準ベアリング			質量 (kg)
		溝底半径 r	溝深さ h	形状図番 Type	外径 D <sub>e</sub>	ピッチ円直径 D <sub>p</sub>	ハブ径 D <sub>h</sub>	ハブ長さ L	ハブ出 S <sub>1</sub>	リム幅 W	荷重*2 (kN)	呼び番号*1	軸穴径 d <sub>B</sub>	
RS25-6-150-1-B	6	3.35	9	60Y	162	150	85	30	5.5	19	8.3	6306ZZ×1	30	1.6
RS25-6.3-160-1-B	6.3	3.55	9.5	60Y	172.7	160	85	30	5	20	9.2	6306ZZ×1	30	1.7
RS25-8-200-1-B	8	4.5	12.5	60Y	217	200	75	41	8	25	15.1	6206ZZ×2	30	2.8
RS25-9-236-1-B	9	5	14	60Y	255	236	85	45	8.5	28	19.2	6207ZZ×2	35	4.1
RS25-10-250-1-B	10	5.6	15	60Y	270	250	95	47	7.75	31.5	23.6	6208ZZ×2	40	5.1
RS25-11.2-280-1-B	11.2	6	17	60Y	302.8	280	100	51	7.75	35.5	29.7	6209ZZ×2	45	7
RS25-12.5-315-1-B	12.5	6.7	19	60Y	340.5	315	118	55	9.75	35.5	37	6211ZZ×2	55	9
RS25-14-355-1-B	14	7.5	21.2	60Y	383.4	355	132	61	10.5	40	46.4	6212ZZ×2	60	12.6
RS25-16-400-1-B	16	9	25	60Y	434	400	140	63	9	45	60.8	6213ZZ×2	65	17.6
RS25-18-450-1-B	18	10	28	60Y	488	450	170	83	16.5	50	76.8	6313ZZ×2	65	27.4
RS25-20-500-1-B	20	11.2	30	60Y	540	500	180	87	15.5	56	94.8	6314ZZ×2	70	35.9
RS25-22.4-560-1-B	22.4	12.5	35.5	60Y	608.6	560	200	95	16	63	118	6316ZZ×2	80	49
RS25-25-630-1-B	25	14	37.5	60Y	680	630	212	99	14	71	148	6317ZZ×2	85	67.4

\*1: **RS25-22.4-560-1-B** | **RS25-25-630-1-B** に止め輪は付属していません。

\*2: シーブ本体の許容荷重です。標準ベアリング組込品はベアリングの許容荷重もご確認ください。

## RS25 下穴品

単位: mm

品番	適用ロープ径 d	シーブ									荷重 (kN)	下穴径	質量 (kg)
		溝底半径 r	溝深さ h	形状図番 Type	外径 D <sub>e</sub>	ピッチ円直径 D <sub>p</sub>	ハブ径 D <sub>h</sub>	ハブ長さ L	ハブ出 S <sub>1</sub>	リム幅 W			
RS25-6-150-1	6	3.35	9	60Y	162	150	85	30	5.5	19	8.3	40	1.9
RS25-6.3-160-1	6.3	3.55	9.5	60Y	172.7	160	85	30	5	20	9.2	40	2
RS25-8-200-1	8	4.5	12.5	60Y	217	200	75	41	8	25	15.1	40	2.9
RS25-9-236-1	9	5	14	60Y	255	236	85	45	8.5	28	19.2	40	4.4
RS25-10-250-1	10	5.6	15	60Y	270	250	95	47	7.75	31.5	23.6	50	5.4
RS25-11.2-280-1	11.2	6	17	60Y	302.8	280	100	51	7.75	35.5	29.7	60	7.2
RS25-12.5-315-1	12.5	6.7	19	60Y	340.5	315	118	55	9.75	35.5	37	60	9.8
RS25-14-355-1	14	7.5	21.2	60Y	383.4	355	132	61	10.5	40	46.4	70	13.4
RS25-16-400-1	16	9	25	60Y	434	400	140	63	9	45	60.8	80	18.1
RS25-18-450-1	18	10	28	60Y	488	450	170	83	16.5	50	76.8	90	28.6
RS25-20-500-1	20	11.2	30	60Y	540	500	180	87	15.5	56	94.8	100	37
RS25-22.4-560-1	22.4	12.5	35.5	60Y	608.6	560	200	95	16	63	118	130	48.2
RS25-25-630-1	25	14	37.5	60Y	680	630	212	99	14	71	148	140	66


### ベアリング穴追加加工サービス

ロープシーブに単列深溝玉軸受用の穴加工を行います。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## RS25-11.2-280-1


 ベアリング加工

対応可・別料金