


FGBDS-S-NBR ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - NBRタイプ



SUS ステンレス

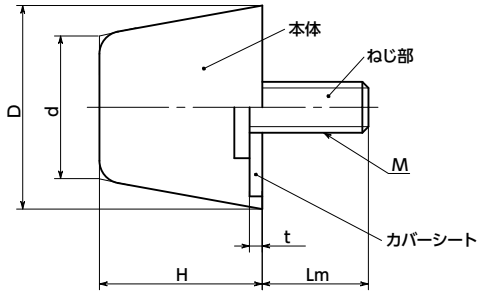

● 材質・仕上げ



	FGBDS-S-NBR
本体	NBRゴム 硬度ショア A55±5
ねじ部	SUS304
カバーシート	SUS304

- 取り付け用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取り付けが容易です。
- 片側おねじタイプ。ねじ部はステンレス製。
- ゴムはNBRを使用。
- 衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。

単位：mm

品番	D	H	M(並目)		Lm	d	t	硬度	ばね定数*1 (N/mm)	最大荷重*1 (N)	最大たわみ量*1	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ								
FGBDS-19-M5-6-S-55-NBR	19	16	M5	0.8	6	12	2	A55	28	110	4	8
FGBDS-19-M5-10-S-55-NBR	19	16	M5	0.8	10	12	2	A55	28	110	4	8
FGBDS-19-M5-20-S-55-NBR	19	16	M5	0.8	20	12	2	A55	28	110	4	9
FGBDS-25-M6-8-S-55-NBR	25	20.5	M6	1	8	16.5	2	A55	82	430	5.25	16
FGBDS-25-M6-12-S-55-NBR	25	20.5	M6	1	12	16.5	2	A55	82	430	5.25	17
FGBDS-25-M6-25-S-55-NBR	25	20.5	M6	1	25	16.5	2	A55	82	430	5.25	18
FGBDS-32-M8-10-S-55-NBR	32	26	M8	1.25	10	21	2	A55	140	910	6.5	31
FGBDS-32-M8-16-S-55-NBR	32	26	M8	1.25	16	21	2	A55	140	910	6.5	35
FGBDS-32-M8-30-S-55-NBR	32	26	M8	1.25	30	21	2	A55	140	910	6.5	37
FGBDS-38-M8-10-S-55-NBR	38	32	M8	1.25	10	24.5	2	A55	125	1200	9.5	48
FGBDS-38-M8-16-S-55-NBR	38	32	M8	1.25	16	24.5	2	A55	125	1200	9.5	51
FGBDS-38-M8-30-S-55-NBR	38	32	M8	1.25	30	24.5	2	A55	125	1200	9.5	54
FGBDS-50-M10-12-S-55-NBR	50	43	M10	1.5	12	32	2	A55	155	1620	10.5	98
FGBDS-50-M10-20-S-55-NBR	50	43	M10	1.5	20	32	2	A55	155	1620	10.5	108
FGBDS-50-M10-40-S-55-NBR	50	43	M10	1.5	40	32	2	A55	155	1620	10.5	114

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FGBDS-32-M8-10-S-55-NBR



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザ刻印 対応不可
-----------------------	---------------	------------------	---------------