


# FGBDS-S-SI ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコンタイプ



SUS ステンレス

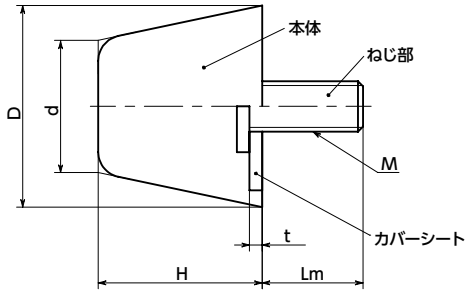

● 材質・仕上げ



	FGBDS-S-SI
本体	シリコンゴム 硬度ショアA55±5
ねじ部	SUS304
カバーシート	SUS304

- 取り付け用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取り付けが容易です。
- 片側おねじタイプ。ねじ部はステンレス製。
- 米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠したシリコンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。
- 耐熱性・耐老化性にすぐれています。
- 耐熱温度：200℃
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
  - 末尾記号なし——グレー
  - 末尾記号 **BL**——青

単位：mm

品番	D	H	M(並目)		Lm	d	t	硬度	ばね定数*1 (N/mm)	最大荷重*1 (N)	最大たわみ量*1	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ								
FGBDS-19-M5-6-S-55-SI	19	16	M5	0.8	6	12	2	A55	63	250	4	7
FGBDS-19-M5-10-S-55-SI	19	16	M5	0.8	10	12	2	A55	63	250	4	8
FGBDS-19-M5-20-S-55-SI	19	16	M5	0.8	20	12	2	A55	63	250	4	10
FGBDS-25-M6-8-S-55-SI	25	20.5	M6	1	8	16.5	2	A55	90	460	5.1	16
FGBDS-25-M6-12-S-55-SI	25	20.5	M6	1	12	16.5	2	A55	90	460	5.1	17
FGBDS-25-M6-25-S-55-SI	25	20.5	M6	1	25	16.5	2	A55	90	460	5.1	19
FGBDS-32-M8-10-S-55-SI	32	26	M8	1.25	10	21	2	A55	117	760	6.5	30
FGBDS-32-M8-16-S-55-SI	32	26	M8	1.25	16	21	2	A55	117	760	6.5	33
FGBDS-32-M8-30-S-55-SI	32	26	M8	1.25	30	21	2	A55	117	760	6.5	38
FGBDS-38-M8-10-S-55-SI	38	32	M8	1.25	10	24.5	2	A55	113	900	8	44
FGBDS-38-M8-16-S-55-SI	38	32	M8	1.25	16	24.5	2	A55	113	900	8	47
FGBDS-38-M8-30-S-55-SI	38	32	M8	1.25	30	24.5	2	A55	113	900	8	51
FGBDS-50-M10-12-S-55-SI	50	43	M10	1.5	12	32	2	A55	148	1580	10.7	97
FGBDS-50-M10-20-S-55-SI	50	43	M10	1.5	20	32	2	A55	148	1580	10.7	100
FGBDS-50-M10-40-S-55-SI	50	43	M10	1.5	40	32	2	A55	148	1580	10.7	110

\*1：表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## FGBDS-32-M8-10-S-55-SI - BL



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応不可