


FGBES-EE ゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(両側めねじ)

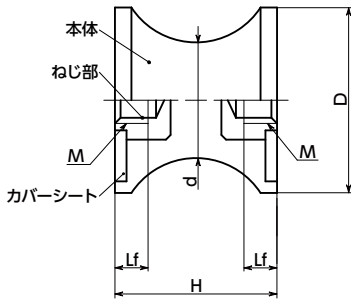

SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



| | FGBES-EE |
|--------|-------------------------|
| 本体 | NR(天然ゴム) 硬度ショア A55±5 |
| ねじ部 | SUS304 |
| カバーシート | SUS304 |

- 取り付け用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取り付けが容易です。
- 両側めねじタイプ。ねじ部はステンレス製。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取付けに適しています。
- 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取り付け部の省スペース化が可能です。

単位：mm

| 品番 | D | H | d | M(並目) | | Lf | 硬度 | ばね定数*1 (N/mm) | 最大荷重*1 (N) | 最大たわみ量*1 | 質量(g) |
|--------------------------|----|----|----|-------|------|----|-----|------------------|---------------|----------|-------|
| | | | | ねじの呼び | ピッチ | | | | | | |
| FGBES-15-15-12-M4-EE-55 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 4 | A55 | 44 | 166 | 3.75 | 6 |
| FGBES-20-15-14-M6-EE-55 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 6 | A55 | 77 | 289 | 3.75 | 10 |
| FGBES-20-20-16-M6-EE-55 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 6 | A55 | 52 | 261 | 5 | 17 |
| FGBES-25-20-20-M6-EE-55 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 6 | A55 | 153 | 767 | 5 | 21 |
| FGBES-30-20-22-M8-EE-55 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 8 | A55 | 202 | 1010 | 5 | 32 |
| FGBES-40-25-30-M8-EE-55 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | A55 | 462 | 2890 | 6.25 | 59 |
| FGBES-40-30-33-M8-EE-55 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 8 | A55 | 236 | 1768 | 7.5 | 64 |
| FGBES-50-30-42-M10-EE-55 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 8 | A55 | 200 | 1499 | 7.5 | 112 |
| FGBES-75-40-60-M12-EE-55 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 11 | A55 | 330 | 3298 | 10 | 326 |

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FGBES-30-20-22-M8-EE-55



| | | | |
|---------------|-------|-------|-------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包 | ねじカット | ゆるみ止め | レーザ刻印 |
| 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 |