


# FGBES-ES ゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(片側めねじ・片側おねじ)



SUS ステンレス

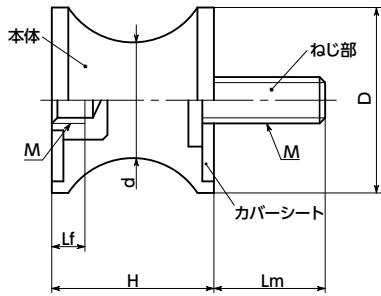

● 材質・仕上げ



	FGBES-ES
本体	NR(天然ゴム) 硬度ショア A55±5
ねじ部	SUS304
カバーシート	SUS304

- 取り付け用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取り付けが容易です。
- 片側めねじ・片側おねじタイプ。ねじ部はステンレス製。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取り付けに適しています。
- 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取り付け部の省スペース化が可能です。

単位:mm

品番	D	H	d	M(並目)		Lm	Lf	硬度	ばね定数*1 (N/mm)	最大荷重*1 (N)	最大たわみ量*1	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ							
FGBES-10-10-8-M4-ES-55	10	10	8	M4	0.7	10	4	A55	35	88	2.5	3
FGBES-15-15-12-M4-ES-55	15	15	12	M4	0.7	10	4	A55	38	142	3.75	6
FGBES-20-15-14-M6-ES-55	20	15	14	M6	1	18	6	A55	96	360	3.75	14
FGBES-20-20-16-M6-ES-55	20	20	16	M6	1	18	6	A55	61	305	5	17
FGBES-25-20-20-M6-ES-55	25	20	20	M6	1	18	6	A55	224	1119	5	24
FGBES-30-20-22-M8-ES-55	30	20	22	M8	1.25	20	8	A55	173	863	5	36
FGBES-40-25-30-M8-ES-55	40	25	30	M8	1.25	23	8	A55	510	3188	6.25	67
FGBES-40-30-33-M8-ES-55	40	30	33	M8	1.25	23	8	A55	157	1178	7.5	71
FGBES-50-30-42-M10-ES-55	50	30	42	M10	1.5	28	8	A55	263	1975	7.5	112
FGBES-75-40-60-M12-ES-55	75	40	60	M12	1.75	37	11	A55	392	3922	10	335

\*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## FGBES-30-20-22-M8-ES-55



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	対応不可	おねじのみ対応可・別料金	対応不可