


FGBES-SS ゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(両側おねじ)



SUS ステンレス

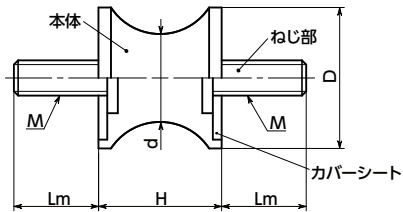

● 材質・仕上げ



	FGBES-SS
本体	NR(天然ゴム) 硬度ショア A55±5
ねじ部	SUS304
カバーシート	SUS304

- 取り付け用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取り付けが容易です。
- 両側おねじタイプ。ねじ部はステンレス製。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取り付に適しています。
- 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取り付け部の省スペース化が可能です。

単位: mm

品番	D	H	d	M(並目)		Lm	硬度	ばね定数*1 (N/mm)	最大荷重*1 (N)	最大たわみ量*1	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ						
FGBES-10-10-8-M4-SS-55	10	10	8	M4	0.7	10	A55	28	69	2.5	3
FGBES-15-15-12-M4-SS-55	15	15	12	M4	0.7	10	A55	43	163	3.75	7
FGBES-20-15-14-M6-SS-55	20	15	14	M6	1	18	A55	73	273	3.75	18
FGBES-20-20-16-M6-SS-55	20	20	16	M6	1	18	A55	46	231	5	18
FGBES-25-20-20-M6-SS-55	25	20	20	M6	1	18	A55	180	902	5	28
FGBES-30-20-22-M8-SS-55	30	20	22	M8	1.25	20	A55	217	1087	5	45
FGBES-40-25-30-M8-SS-55	40	25	30	M8	1.25	23	A55	389	2430	6.25	73
FGBES-40-30-33-M8-SS-55	40	30	33	M8	1.25	23	A55	250	1873	7.5	79
FGBES-50-30-42-M10-SS-55	50	30	42	M10	1.5	28	A55	203	1523	7.5	135
FGBES-75-40-60-M12-SS-55	75	40	60	M12	1.75	37	A55	361	3610	10	360

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FGBES-30-20-22-M8-SS-55



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応不可