



FSP-L FSP-L-BK ゼロ点右



FSP-C FSP-C-BK 中央振分



厚さ: 約0.55mm

- FSP (背景色: シルバー) の0と50の倍数は赤色です。
- FSP-BK (背景色: 黒) の数字は全てシルバーです。

- 材質・仕上げ



| | FSP |
|----|--------|
| 本体 | SUS304 |

- 横型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。
- 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。
- 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 角部はRです。容易に剥がれません。

- 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。

| 記号 | 目盛り |
|----|------|
| R | ゼロ点左 |
| L | ゼロ点右 |
| C | 中央振分 |

- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。

| 末尾記号 | 背景色 | 目盛り・数字 |
|------|------|--------|
| なし | シルバー | 赤・黒 |
| BK | 黒 | シルバー |


FSP 背景色: シルバー FSP-BK 背景色: 黒

単位: mm

| 品番 | L1 | L | 質量 (g) |
|--------------|-----|-----|--------|
| FSP-50-R | 50 | 58 | 2.6 |
| FSP-100-R | 100 | 108 | 4.8 |
| FSP-150-R | 150 | 158 | 7 |
| FSP-200-R | 200 | 208 | 9.2 |
| FSP-50-L | 50 | 58 | 2.6 |
| FSP-100-L | 100 | 108 | 4.8 |
| FSP-150-L | 150 | 158 | 7 |
| FSP-200-L | 200 | 208 | 9.2 |
| FSP-50-C | 50 | 58 | 2.6 |
| FSP-100-C | 100 | 108 | 4.8 |
| FSP-150-C | 150 | 158 | 7 |
| FSP-200-C | 200 | 208 | 9.2 |
| FSP-50-R-BK | 50 | 58 | 2.6 |
| FSP-100-R-BK | 100 | 108 | 4.8 |
| FSP-150-R-BK | 150 | 158 | 7 |
| FSP-200-R-BK | 200 | 208 | 9.2 |
| FSP-50-L-BK | 50 | 58 | 2.6 |
| FSP-100-L-BK | 100 | 108 | 4.8 |
| FSP-150-L-BK | 150 | 158 | 7 |
| FSP-200-L-BK | 200 | 208 | 9.2 |
| FSP-50-C-BK | 50 | 58 | 2.6 |
| FSP-100-C-BK | 100 | 108 | 4.8 |
| FSP-150-C-BK | 150 | 158 | 7 |
| FSP-200-C-BK | 200 | 208 | 9.2 |

⚠ 使用上の注意

- 高温・高湿環境下での使用、水分・油分が付着した状態での放置を避けてください。目盛り部が剥離する恐れがあります。
- FSP スケールプレートの目盛りは目安として使用してください。
- 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

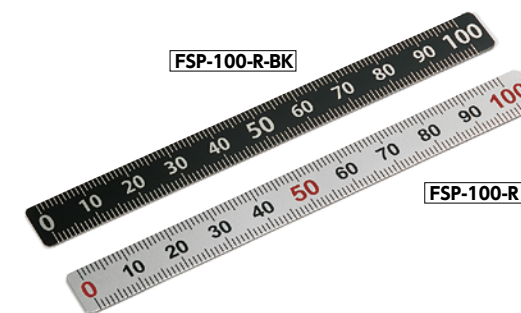

● 関連商品

目盛りの読み取りに便利なポイントレ
ンズ FLE があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FSP-200-R-BK

1