

FSS-V-T

FSS-V-T-BK

ゼロ点下

FSS-V-B


FSS-V-B-BK

ゼロ点上

FSS-V-C

FSS-V-C-BK

中央振分

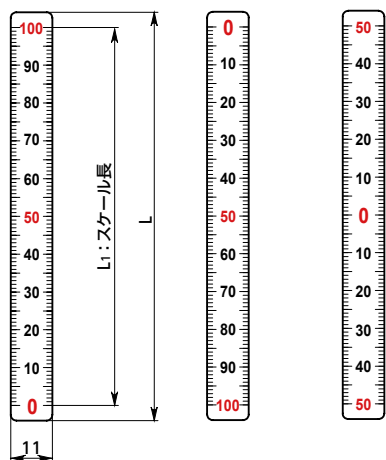

厚さ：約0.3mm

- FSS-V (背景色：シルバー)の0と50の倍数は赤色です。
- FSS-V-BK (背景色：黒)の数字は全てシルバーです。

- ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
- 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。
- 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
- 角部はRです。容易に剥がれません。
- 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。

記号	目盛り
T	ゼロ点下
B	ゼロ点上
C	中央振分

- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	背景色	目盛り・数字
なし	シルバー	赤・黒
BK	黒	シルバー


- 材質・仕上げ



	FSS-V
本体	ポリエステル アルミ蒸着

⚠ 使用上の注意

- FSS-V スケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
- 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

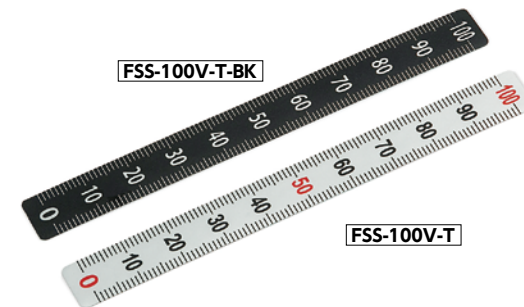

FSS-V 背景色：シルバー FSS-V-BK 背景色：黒

単位：mm

品番	L1	L	質量 (g)
FSS-100V-T	100	108	0.5
FSS-200V-T	200	208	1
FSS-300V-T	300	308	1.5
FSS-500V-T	500	508	2.5
FSS-100V-B	100	108	0.5
FSS-200V-B	200	208	1
FSS-300V-B	300	308	1.5
FSS-500V-B	500	508	2.5
FSS-100V-C	100	108	0.5
FSS-200V-C	200	208	1
FSS-300V-C	300	308	1.5
FSS-500V-C	500	508	2.5
FSS-100V-T-BK	100	108	0.5
FSS-200V-T-BK	200	208	1
FSS-300V-T-BK	300	308	1.5
FSS-500V-T-BK	500	508	2.5
FSS-100V-B-BK	100	108	0.5
FSS-200V-B-BK	200	208	1
FSS-300V-B-BK	300	308	1.5
FSS-500V-B-BK	500	508	2.5
FSS-100V-C-BK	100	108	0.5
FSS-200V-C-BK	200	208	1
FSS-300V-C-BK	300	308	1.5
FSS-500V-C-BK	500	508	2.5

● 関連商品

目盛りの読み取りに便利なポイントレ
ンズ「FLE」があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FSS-200V-T-BK



スケールプレート・スケールステッカカット → P.0000

対応可・別料金