


## FST-V-T

ゼロ点下

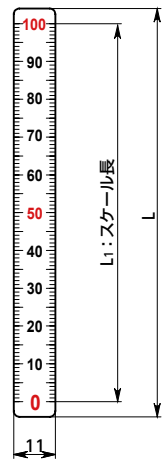

 
## FST-V-B

ゼロ点上



## FST-V-C

中央振分



厚さ: 約0.3mm

\*0と50の倍数は赤色です。

## ● 材質・仕上げ




FST-V	
本体	ポリエステル(透明)

- ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
- 100・200・300mmのスケール長を標準化。
- 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
- 角部はRです。容易に剥がれません。
- 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。

記号	目盛り
T	ゼロ点下
B	ゼロ点上
C	中央振分

## ⚠ 使用上の注意

- **FST-V** スケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
- 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

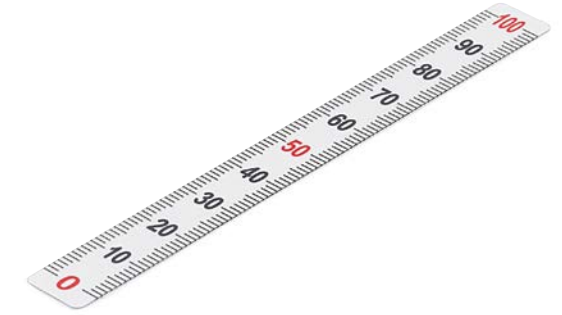

単位: mm

品番	L1	L	質量(g)
FST-100V-T	100	108	0.5
FST-200V-T	200	208	1
FST-300V-T	300	308	1.5
FST-100V-B	100	108	0.5
FST-200V-B	200	208	1
FST-300V-B	300	308	1.5
FST-100V-C	100	108	0.5
FST-200V-C	200	208	1
FST-300V-C	300	308	1.5

## ● 関連商品

目盛りの読み取りに便利なポイントレ  
ンズ **FLE** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## FST-200V-T



スケールプレート・スケールステッカカット → P.xxxx

対応可・別料金