


## FST-R ゼロ点左

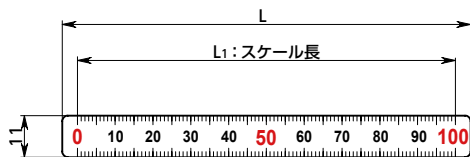

## FST-L ゼロ点右



## FST-C 中央振分



厚さ: 約0.3mm

\*0と50の倍数は赤色です。

## ● 材質・仕上げ



	FST
本体	ポリエステル(透明)



- ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
- 100・200・300mmのスケール長を標準化。
- 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さにて使用することができます。
- 角部はRです。容易に剥がれません。
- 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。

記号	目盛り
R	ゼロ点左
L	ゼロ点右
C	中央振分

## ⚠ 使用上の注意

- **FST** スケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
- 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

単位: mm

品番	L1	L	質量(g)
FST-100-R	100	108	0.5
FST-200-R	200	208	1
FST-300-R	300	308	1.5
FST-100-L	100	108	0.5
FST-200-L	200	208	1
FST-300-L	300	308	1.5
FST-100-C	100	108	0.5
FST-200-C	200	208	1
FST-300-C	300	308	1.5

## ● 関連商品

目盛りの読み取りに便利なポイントレンズ **FLE** があります。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## FST-200-R



スケールプレート・スケールステッカカット → P.xxxx

対応可・別料金